


Ihre Vorteile

- ✓ Nutzung in Applikationen mit hohen Datenraten, CAT5 bis CAT6A
- ✓ Flexibilität bei der Kabelwahl in jeder Applikation, AWG23-26
- ✓ Einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug, IDC-Schneidanschluss
- ✓ Sichere Nutzung in Applikationen mit elektrischen Störeinflüssen dank integriertem Schirmblech
- ✓ Sichere Verbindung und Trennung der Datenverbindung dank robustem Rasthaken
- ✓ Robustes Industrial-Design



QR-Code scannen und Steckverbinder in grosser Vielfalt erleben


PRINT@Switzerland 02.2025

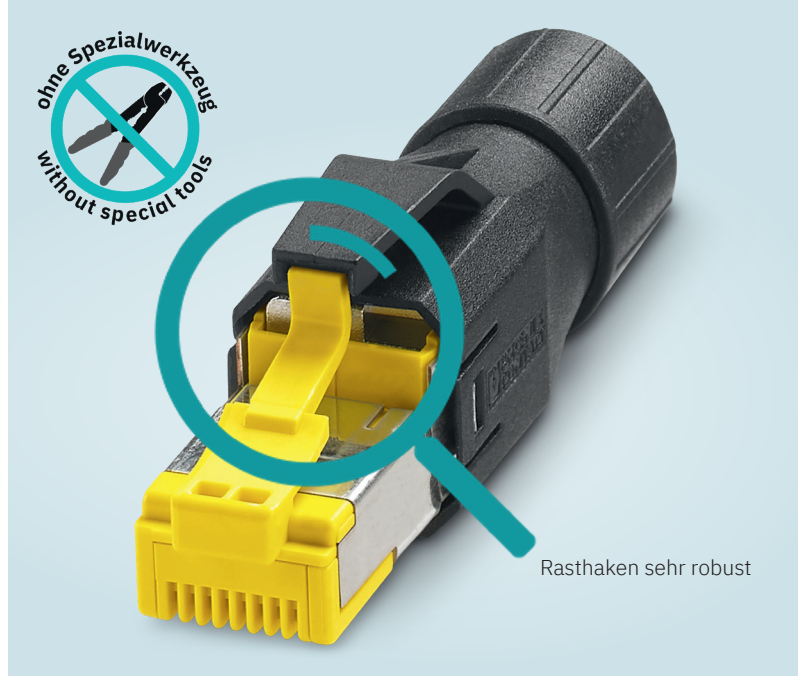

RJ45-Steckverbinder


Robust, zuverlässig, einfach angeschlossen

Einbauanleitung in 5 Schritten erklärt

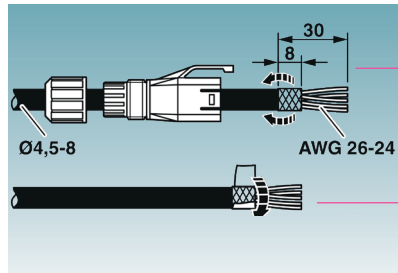

1. Isolieren Sie das Kabel entsprechend nebenstehender Zeichnung ab.

2. Entfernen Sie die Schirmungsfolie.

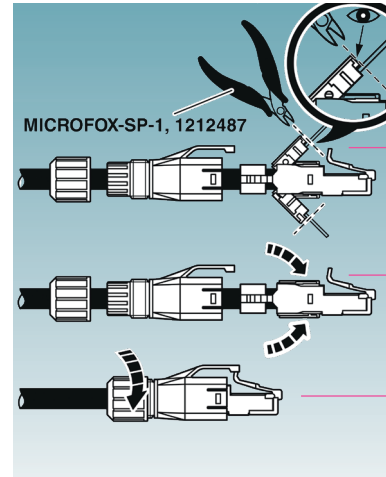

3. Führen Sie die einzelnen Litzen entsprechend dem angehefteten Farbschema ein und schneiden Sie die überstehenden Litzen ab.

4. Klappen Sie die Litzenführungen zusammen.

5. Schieben Sie das Steckergehäuse über den Innenteil des Steckers und verschrauben Sie die Zugentlastung.



					
Kategorie	CAT5	CAT5	CAT6 _A	CAT6 _A	CAT6
Datenrate	1 GBit/s	1 GBit/s	10 GBit/s	10 GBit/s	1 GBit/s
Anschlussart	IDC, werkzeuglos	IDC, werkzeuglos	IDC, werkzeuglos	Crimp	Crimp
Anschlussquerschnitt AWG	26 ... 23	26 ... 23	26 ... 24	24 ... 27	24 ... 27
Kabeldurchmesser	4 ... 8 mm	4 ... 8 mm	4,5 ... 8 mm	5,8 ... 6 mm	6,6 mm
Farbe	verkehrsgrau	schwarz	schwarz	grau	grau
Artikelnummer	1656725	1658008	1419001	1414395	1414382
ELDAS-Nummer/Code	 966701409	-	 966701309	 977620131	 977610131