

# Push-X式端子台

XTシリーズ（断路・2段端子台）

# Push-X Technology

Designed by Phoenix Contact


Push-X式端子台に、新ラインアップがリリース！

進化した新しい接続技術 "Push-Xテクノロジー" を体験してみてください。

新製品

## THE NEW WIRING EXPERIENCE

新しい接続体験を

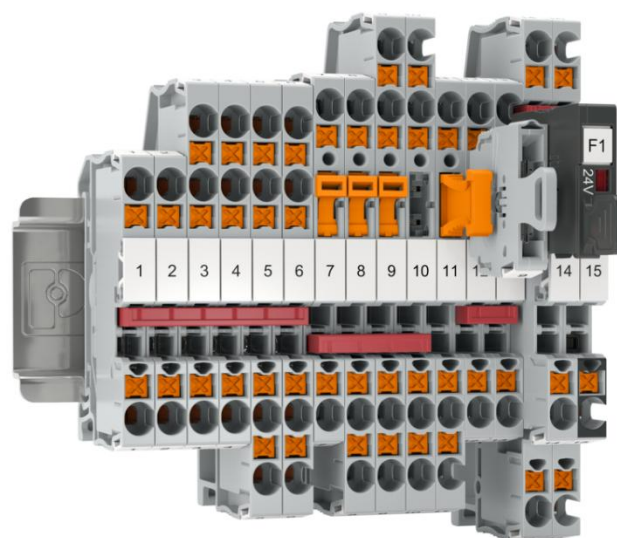


### ● Push-Xテクノロジー 特長

#### ① 確実な配線




カチッという音で確実に配線  
目視で接続確認

#### ② 機能付き端子台

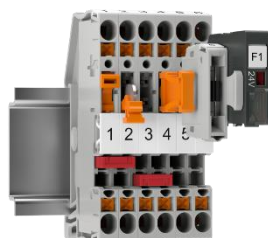


断路レバーやプラグなどの  
機能を搭載した端子台

#### ③ 豊富なアクセサリ

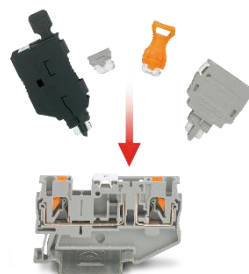

アクセサリのプラグには抵抗などの  
素子やヒューズが搭載可能

#### ④ 多段端子台

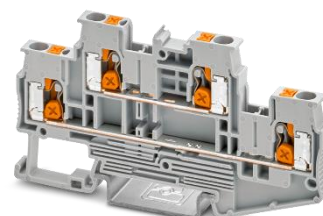


上下段で系統分けが簡単で  
分かりやすい配線を実現

### ● 配線手順



1. 電線を奥まで入れる  
プリテンションされた挿入口に電線を奥まで入れる

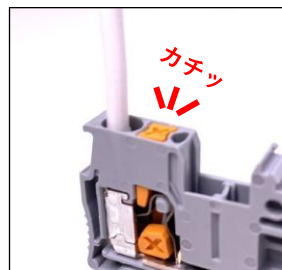





2. カチッと接続完了  
カチッという音で配線が完了したことを実感





3. ボタンを押し込む  
ボタンがロックされるまでしっかり押し込む



4. 電線リリース  
専用工具不要でプラスドライバーでも作業可能
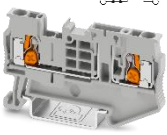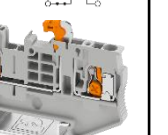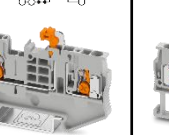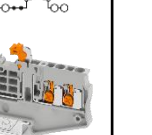
|                           |                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 外観                        |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| 型式                        | 灰                                                                                                                                | XT 2,5-TG                                                                         | XT 2,5-TWIN-TG                                                                    | XT 2,5-QUATTRO-TG                                                                 | XT 2,5-MT                                                                          | XT 2,5-TWIN-MT                                                                      | XT 2,5-QUATTRO-MT                                                                   |
| 製品番号                      |                                                                                                                                  | <a href="#">1462719</a>                                                           | <a href="#">1462724</a>                                                           | <a href="#">1462727</a>                                                           | <a href="#">1462716</a>                                                            | <a href="#">1462720</a>                                                             | <a href="#">1462725</a>                                                             |
| 型式                        | 青                                                                                                                                | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | XT 2,5-MT BU                                                                       | XT 2,5-TWIN-MT BU                                                                   | XT 2,5-QUATTRO-MT BU                                                                |
| 製品番号                      |                                                                                                                                  | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | <a href="#">1462717</a>                                                            | <a href="#">1462721</a>                                                             | <a href="#">1462726</a>                                                             |
| 型式                        | 緑/黄                                                                                                                              | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 製品番号                      |                                                                                                                                  | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 終端板                       |                                                                                                                                  | D-PT 2,5-MT<br><a href="#">3211003</a>                                            | D-PT 2,5-TWIN-MT<br><a href="#">3211317</a>                                       | D-ST 2,5-QUATTRO-MT<br><a href="#">3038590</a>                                    | D-PT 2,5-MT<br><a href="#">3211003</a>                                             | D-PT 2,5-TWIN-MT<br><a href="#">3211317</a>                                         | D-ST 2,5-QUATTRO-MT<br><a href="#">3038590</a>                                      |
| 定格電圧/電流                   | 500V / 20A                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 適合電線範囲 撚線/フェルルル付き         | 0.75 mm <sup>2</sup> ~ 4 mm <sup>2</sup> / 0.5 mm <sup>2</sup> ~ 2,5 mm <sup>2</sup>                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| むき線長さ                     | 10~12 mm                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 寸法(mm) WxDxH*NS 35/7,5取付時 | 5.2 x 61.9 x 36.8      5.2 x 73.7 x 36.8      5.2 x 84 x 36.8      5.2 x 61.9 x 38.4      5.2 x 73.7 x 38.4      5.2 x 84 x 38.4 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
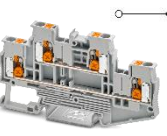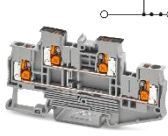
|                           |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 外観                        |                                                                                      |  |  |
| 型式                        | 灰                                                                                    | XTTB 2,5                                                                          | XTTB 2,5-PV                                                                       |
| 製品番号                      |                                                                                      | <a href="#">1453789</a>                                                           | <a href="#">1453890</a>                                                           |
| 型式                        | 青                                                                                    | XTTB 2,5 BU                                                                       | -                                                                                 |
| 製品番号                      |                                                                                      | <a href="#">1453899</a>                                                           | -                                                                                 |
| 型式                        | 緑/黄                                                                                  | XTTB 2,5-PE                                                                       | -                                                                                 |
| 製品番号                      |                                                                                      | <a href="#">1453897</a>                                                           | -                                                                                 |
| 終端板                       |                                                                                      | D-XTTB 2,5<br><a href="#">1453880</a>                                             | D-XTTB 2,5<br><a href="#">1453880</a>                                             |
| 定格電圧/電流                   | 800V / 22A                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |
| 適合電線範囲 撚線/フェルルル付き         | 0.75 mm <sup>2</sup> ~ 4 mm <sup>2</sup> / 0.5 mm <sup>2</sup> ~ 2,5 mm <sup>2</sup> |                                                                                   |                                                                                   |
| むき線長さ                     | 10~12 mm                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |
| 寸法(mm) WxDxH*NS 35/7,5取付時 | 5.2 x 90 x 47.6                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |



Push-Xテクノロジー詳細はこちら



## フエニックス・コンタクト株式会社

本 社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9  
友泉新横浜一丁目ビル6階

東京支店 03-6712-3088      さいたま支店 048-631-3371  
東北支店 022-226-8890      北陸支店 076-210-4360  
静岡支店 054-202-6324      名古屋支店 052-589-3810  
大阪支店 06-6350-2722      京都支店 075-325-5990  
広島支店 082-568-1664      福岡支店 092-418-2030

[www.phoenixcontact.co.jp](http://www.phoenixcontact.co.jp)

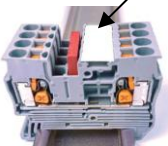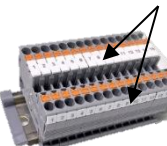

|                    |                                                                                    |     |                                                                                     |                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| マーキング              |                                                                                    |     |                                                                                     |                         |
| 外観                 |  |     |  |                         |
|                    | 市販記名板9.5mm幅                                                                        |     | 専用マーキング                                                                             |                         |
| 市販の記名板9.5mm幅 使用可能！ |                                                                                    |     | 当社で印字 or 別途専用プリンタ必要                                                                 |                         |
| 専用マーキング            | 型式 / 品番                                                                            | 中央用 | UCT-TM 5                                                                            | <a href="#">0828734</a> |
|                    |                                                                                    | 側面用 | UCT-TMF 5                                                                           | <a href="#">0828744</a> |

|         |                                                                                       |          |                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| ブリッジバー  |                                                                                       |          |                         |
| 外観      |  |          |                         |
|         |                                                                                       |          |                         |
| 型式 / 品番 | 2極                                                                                    | FBS 2-5  | <a href="#">3030161</a> |
|         | 3極                                                                                    | FBS 3-5  | <a href="#">3030174</a> |
|         | 4極                                                                                    | FBS 4-5  | <a href="#">3030187</a> |
|         | 5極                                                                                    | FBS 5-5  | <a href="#">3030190</a> |
|         | 10極                                                                                   | FBS 10-5 | <a href="#">3030213</a> |
|         | 20極                                                                                   | FBS 20-5 | <a href="#">3030226</a> |

|         |                                                                                       |                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 終端止め    |                                                                                       |                         |
| 外観      |  |                         |
|         |                                                                                       |                         |
| 型式 / 品番 | CLIPFIX 35                                                                            | <a href="#">3022218</a> |



仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。  
製品の使用上の注意についてはHPよりご確認ください。