

産業用タッチパネルモニタ

VL3 FPM

新しい産業用タッチパネル VL3 FPMシリーズは、産業用機械本体と表示・操作画面を別に、または複数使用する際において、最新デザインのタッチパネルを提供します。DisplayPort、HDMI、VGAといった豊富な入力インターフェースを用意。濡れた状態や手袋をしたままでのスクリーン操作が可能です。



● 特長

① 豊富な画面サイズ

10.1 / 12.1 / 15.6 / 18.5 / 21.5 / 23.8 インチ
 お客様の用途・目的・制約に合わせたさまざまな組合せ
 スケーラブルな構成が可能
 注：10.1 / 12.1 / 23.8 インチモデルは近日発売予定

③ 堅牢なメタル筐体

産業用アプリケーションに適した堅牢かつ高品質な金属筐体
 保護等級：IP66 (前面) / IP30 (背面ハウジング)

⑤ 取付け方法

パネル マウントまたは VESA マウントによる柔軟な設置




② マルチタッチPCAPスクリーン

静電容量式 (PCAP) 10 ポイントマルチタッチスクリーン
 濡れた状態でも、手袋をしたままでもタッチ操作が可能


④ 豊富な入力インターフェース

1 x DisplayPort1
 1 x HDMI
 1 x VGA

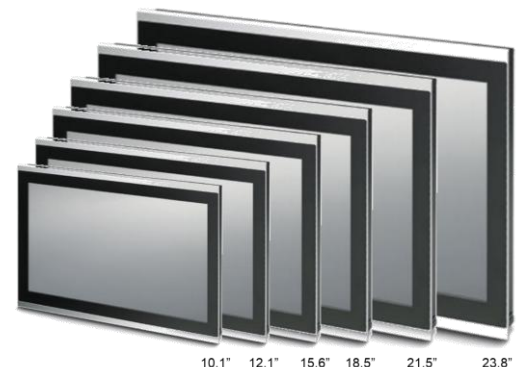

10.1" 12.1" 15.6" 18.5" 21.5" 23.8"

仕様

| VL3 FPM | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 外観 |  | | | | | |
| 型式 | VL3 FPM 101(*1) | VL3 FPM 121(*1) | VL3 FPM 156 | VL3 FPM 185 | VL3 FPM 215 | VL3 FPM 238(*1) |
| 製品番号 | 1580690 | 1580720 | 1580719 | 1580718 | 1580715 | 1580713 |
| 表示サイズ[cm/インチ] | 26.7 / 10.1" | 30.7 / 12.1" | 39.6 / 15.6" | 47 / 18.5" | 54.6 / 21.5" | 60.45 / 23.8" |
| 解像度[W × H] | 1280 × 800 (WXGA) | | 1920 × 1080 (Full HD) | | | |
| 輝度 [cd/m2] | 500 | 500 | 450 | 350 | 400 | 450 |
| バックライト平均故障時間 | 50,000 | | | | | |
| 視野角(左右 / 上下)[°] | 85 / 85 | 88 / 88 | 85 / 85 | 89 / 89 | | |
| 外形寸法(W × H × D)[mm] | 263 × 200 × 52 | 302 × 229 × 52 | 389 × 273 × 52 | 465 × 310 × 52 | 532 × 346 × 52 | 583 × 377 × 54 |
| パネルカット寸法(W × H)[mm] | 252 × 189 | 292 × 219 | 388 × 263 | 455 × 300 | 522 × 336 | 571 × 354 |
| 重量 [kg] | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 9.8 | 10.5 |
| 標準消費電力 [W] | 8.6 | 14.4 | 23.0 | 22.1 | 25.9 | 27.8 |
| 動作温度[°C] | -20 ~ 60 | | | | | |

(*1) 近日発売予定

産業用PC

産業用ボックス型PC VL3 BPC – 1376797

産業用パネル型PC VL3 PPC – 1376798



産業用コンパクトボックス型PC

VL3 UPC – 1459506



産業用コンパクトパネル型PC

VL3 PPCS – 1644121



仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
製品の使用上の注意についてはHPよりご確認ください。



フェニックス・コンタクト株式会社

本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

www.phoenixcontact.co.jp



拠点案内は弊社ホームページより
ご確認ください。