

TRIO POWER电源

标准功能的耐用型电源

TRIO POWER标准功能型电源具有卓越品质和高可靠性，尤为适用于机械制造领域。该系列电源功能全面，节省空间，完全满足各类严苛要求。

该系列电源具有极高的机械和电气可靠性，可在各种严苛的使用环境下为系统可靠供电。

 网页代码：#0497



优势

- ✓ 采用直插式连接技术，无需工具即可快速安装，设计紧凑，具有高性价比
- ✓ 动态功率裕度可连续5秒提供150%的额定电流，可靠启动大型负载
- ✓ 具有极高的抗电强度，坚固耐用
- ✓ 抗振能力和抗冲击能力强，机械设计坚固

产品概述：TRIO POWER电源

采用直插式连接技术的TRIO POWER 1~				
				
输入	85 ... 264 V AC, 99 ... 275 V DC	85 ... 264 V AC, 99 ... 275 V DC	85 ... 264 V AC, 99 ... 275 V DC	85 ... 264 V AC, 99 ... 275 V DC
宽 x 高 x 深 (mm)	30 x 130 x 115	35 x 130 x 115	42 x 130 x 160	68 x 130 x 160

	24 V/3 A/C2LPS*	24 V/5 A	24 V/10 A	24 V/20 A
型号	TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS	TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5	TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10	TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20
订货号	2903147	2903148	2903149	2903151
	24 V/5 A/B+D	24 V/10 A/B+D		
型号	TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5/B+D	TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10/B+D		
订货号	2903144	2903145		
	12 V/5 A/C2LPS*	12 V/10 A		
型号	TRIO-PS-2G/1AC/12DC/5/C2LPS	TRIO-PS-2G/1AC/12DC/10		
订货号	2903157	2903158		
			48 V/5 A	48 V/10 A
型号			TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5	TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10
订货号			2903159	2903160

采用直插式连接技术的TRIO POWER 3~				
				
输入	3 x 320 ... 575 V AC, 2 x 360 ... 575 V AC	3 x 320 ... 575 V AC, 2 x 360 ... 575 V AC	3 x 320 ... 575 V AC, 2 x 360 ... 575 V AC	3 x 320 ... 575 V AC
宽 x 高 x 深 (mm)	35 x 130 x 115	42 x 130 x 160	65 x 130 x 160	110 x 130 x 160
	24 V/5 A	24 V/10 A	24 V/20 A	24 V/40 A
型号	TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5	TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10	TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20	TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40
订货号	2903153	2903154	2903155	2903156

*通过UL 1310标准的NEC Class 2输出认证/通过UL 60950-1标准的限功率源 (LPS) 认证

IP67防护等级，坚固耐用

新型TRIO POWER电源的防护等级达IP67，尤其适合现场安装。设备耐候性强，适于极端恶劣的环境条件。

 网页代码：#2177



输入：100 V AC ... 240 V AC
TRIO-PS-IP67/1AC/24DC/20
订货号：1039830



输入：3 x 400 V AC ... 500 V AC
TRIO-PS-IP67/3AC/24DC/20
订货号：1039829

TRIO CrossPowerSystem电源

导轨安装式模块化配电系统

用于CrossPowerSystem配电板的新型TRIO CROSS POWER电源，专用于机械制造领域。该系列电源功能全面，节省空间，完全满足该领域的严苛要求。

配备插拔式接口，可轻松连接24 V DC控制电压。无需工具，轻松卡接，即可自动连接，完成安装。

 网页代码：#2178



优势


- ✓ 配备插拔式接口，可轻松连接24 V DC控制电压
- ✓ 快速启动：只需一步即可自动连接，实现免工具安装 (CrossPowerSystem)
- ✓ 动态功率裕度，可靠启动大型负载
- ✓ 具有极高的抗电强度，坚固耐用
- ✓ -25℃至+70℃宽温工作，-40℃下也能可靠启动，确保高度灵活性

产品概述：TRIO CROSS POWER电源

	TRIO CROSS POWER 3~	
		
输入	3 x 400 ... 500 V AC	
宽 x 高 x 深 (mm)	36 x 160 x 159	
	24 V / 5 A	新品
型号	EM-CPS-PS/3AC/24DC/5	
订货号	1064922	

配电系统和开关装置的完美结合

时间就是金钱，组装设备和系统更是如此。由于该产品结合了配电系统与开关装置，安装更快速。此外，内置极性保护功能，可预防故障，调试更轻松。

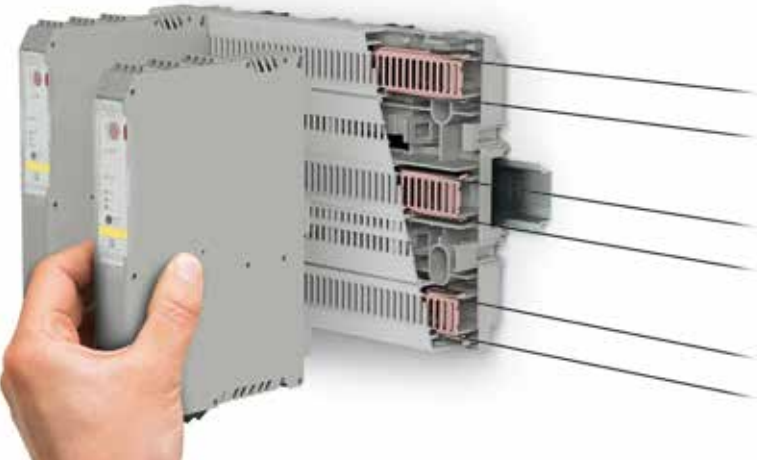

安装在CrossPowerSystem配电板上的CONTACTRON

使用全新TRIO CROSS POWER电源，可降低布线成本。配电板可为板上安装的所有混合马达启动器供电。

如需生成相关的马达数据用于系统监测，只需在传统马达启动器旁边安装支持联网的IO-Link组件即可。

