

# 2023 Offres Spéciales hivernales

Spéciale trimestrielle valable du 1er janvier au 31 mars 2023

## Le système d'impression modulaire pour une efficacité maximale

### THERMOMARK E SERIES

Cliquez ici pour demander une boîte d'échantillons GRATUITE

Pour la première fois, le système de marquage THERMOMARK E SERIES combine et automatise le processus d'identification, ce qui permet d'accroître considérablement l'efficacité.



► Voir la vidéo: Un marquage automatisé pour une efficacité maximale

#### THERMOMARK E.WRAP

Pour les étiquettes enveloppantes

[> Voir la vidéo...](#)



Un gain de temps de près de 60 % par rapport aux processus manuels d'impression et d'application avec les gaines enveloppantes.

#### THERMOMARK E.SLEEVE

Pour les gaines retractables

[> Voir la vidéo...](#)



Économie de temps jusqu'à 75 % par rapport aux processus manuels de marquage et d'application des gaines retractables.

#### THERMOMARK E.WIRE

[> Voir la vidéo...](#)



Jusqu'à 70 % de gain de temps par rapport aux processus manuels de marquage et d'application impliquant des gaines retractables et enveloppantes.

## Fonctions et Avantages

- ✓ Efficacité supérieure : gain de temps d'environ 60 % grâce à l'impression et à l'application en une seule étape du processus.
- ✓ Réponse flexible grâce au système modulaire composé d'une imprimante à transfert thermique standard et de trois applicateurs pour différentes solutions d'identification.
- ✓ Flux de travail numériques réguliers: contrôle et traitement automatique des données à partir des systèmes de "CAO".
- ✓ Une manipulation facile et une qualité élevée constante grâce au processus automatisé.

Toutes commandes doivent faire référence au code promo **\*\*\*WINTER2023\*\*\***. La promotion trimestrielle est valable du 1er janvier au 31 mars 2023. Tous les prix sont nets par client.

\*Prix valables au Canada seulement.

## Adaptateurs frontaux universels pour les systèmes ControlLogix® d'Allen Bradley

**Forte flexibilité grâce aux extrémités ouvertes et à la manipulation pratique et sans outil de la carte d'E/S**

Les adaptateurs frontaux universels pour ControlLogix® d'Allen Bradley sont disponibles pour les cartes d'E/S à 20 et 36 positions. Grâce aux extrémités ouvertes des câbles, n'importe quelle carte de terminaison peut être connectée.

| N° de commande | Description                 | Nombre de positions | Longueur de câble (m) | Prix de promo |
|----------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 2908863        | VIP-PA-PWR/20XOE/ 1,0M/1756 | 20                  | 1                     | \$154.00      |
| 2908864        | VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/1756 | 20                  | 2                     | \$164.00      |
| 2908865        | VIP-PA-PWR/20XOE/ 4,0M/1756 | 20                  | 4                     | \$184.00      |
| 2908866        | VIP-PA-PWR/20XOE/ 6,0M/1756 | 20                  | 6                     | \$218.00      |
| 2908859        | VIP-PA-PWR/36XOE/ 1,0M/1756 | 36                  | 1                     | \$299.00      |
| 2908860        | VIP-PA-PWR/36XOE/ 2,0M/1756 | 36                  | 2                     | \$339.00      |
| 2908861        | VIP-PA-PWR/36XOE/ 4,0M/1756 | 36                  | 4                     | \$394.00      |
| 2908862        | VIP-PA-PWR/36XOE/ 6,0M/1756 | 36                  | 6                     | \$449.00      |

### Fonctions

- ✓ Grande flexibilité grâce à la connexion universelle 1:1
- ✓ Marqué individuellement avec du matériel de marquage standard
- ✓ Sélection de quatre longueurs de câble standard pour une configuration facile
- ✓ Haute qualité grâce à des tests à 100%
- ✓ Manipulation aisée grâce au déverrouillage sans outil
- ✓ Extrémités de câbles repérées et équipées d'embouts
- ✓ Bouclier intégré
- ✓ Options de marquage sur l'adaptateur
- ✓ Jusqu'à 250V AC/DC 4 A



## Les MEILLEURS outils pour vos besoins sur la route ! TOOLfox



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ENSEMBLE CRIMPFOX 4EN1</b><br>1200102<br>\$395<br>Outil pour le traitement des embouts selon la norme DIN 46228-4, 0.5 mm <sup>2</sup> to 2.5 mm <sup>2</sup><br>                                                                       | <b>ENVELOPPEMENT D'OUTILS</b><br>1212505<br>\$312<br>Mallette d'outils enveloppante, équipée de : coupe-câble, coupe diagonale, pince combinée et pince à bords pointus. Tournevis VDE à lame : 0.4x2.5/0.5 x3.0/1.0x4.0/1.0x5.5 cruciforme : PH0/PH1/PH 2. Testeur de tension<br> | <b>BOÎTE À OUTILS STANDARD</b><br>1212422<br>\$380<br>Kit d'outils, composé de : pinces à sertir pour embouts, pinces à dénuder, outil à dénuder les gaines, coupe-câbles, tournevis à lame : 0,6x3,5, organisateur d'outils.<br>                          | <b>KIT DE SERTISSAGE 6</b><br>1202072<br>\$420<br>Boîte d'assortiment, métal, fournie avec des embouts selon DIN 46228-4: 1990-09, 500 pcs.<br>                                             |
| <b>BOÎTE À OUTILS STANDARD 2</b><br>1208843<br>\$320<br>Articles en jeu : Outil de coupe-câbles CUTFOX 12 - 1212128 Outil à dénuder WIREFOX 10 - 1212150 Pince à sertir CRIMPFOX 10S - 1212045 Mallette d'outils robuste et résistante<br> | <b>BOÎTE À OUTILS STANDARD 3</b><br>1208953<br>\$275<br>Articles en jeu : Outil à dénuder WIREFOX 10 - 1212150. Pince à sertir CRIMPFOX 6S-F - 1212043. Boîte de rangement AI SORTI BOX RD - 3202960. Tournevis SZF 1-0.6X3.5 - 1204517. Robuste et mallette à outils<br>          | <b>SF-ASD 16 SET</b><br>1200295<br>\$250<br>Tournevis à piles. y compris mallette, batterie, chargeur 100 ... 240 V, 2 embouts, boîte à deux vitesses, marche avant/arrière et embrayage à 16 niveaux jusqu'à 450 tr/min, connexion rapide hexagonale.<br> | <b>AI SORTI BOX RD</b><br>3202960<br>\$35 ea.<br><b>AI SORTI BOX BU</b><br>3202986<br>\$35 ea.<br>Boîte d'assortiment, fournie avec des embouts selon DIN 46228-4 : 1990-09, 50 pièces.<br> |

## QUINT4 – AC UPS

### Alimentation Ininterrompue

L'alimentation sans coupure (UPS) QUINT-UPS est utilisée pour assurer la continuité de l'alimentation des charges électriques critiques en cas de perturbations du réseau électrique, par exemple, en cas de panne ou de défaillance du réseau.



| N° de commande | Description                  | Prix de promo |
|----------------|------------------------------|---------------|
| 1067327        | QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB | \$1500        |

Pour connaître les options disponibles en matière de batteries, [veuillez cliquer ici](#) et ouvrir le menu déroulant "Accessoires".

### Fonctions et Avantages

- ✓ Topologie hors-ligne VFD-SS-311
- ✓ Signalisation globale intégrée
- ✓ Interface USB Haute efficacité
- ✓ Mode PC pour une mise hors service en toute sécurité les PC industriels, par exemple

## PLT-SEC

### Protection contre les surtensions de l'armoire de commande

Protection contre les surtensions, composée d'une fiche de protection et d'un élément de base, avec indicateur d'état intégré et signalisation à distance pour les réseaux d'alimentation monophasés.

| N° de commande | Description          | Tension    | Raccordement | Prix de promo |
|----------------|----------------------|------------|--------------|---------------|
| 2907916        | PLT-SEC-T3-24-FM-UT  | 24 VAC/DC  | Vis          | \$95.00       |
| 2907917        | PLT-SEC-T3-60-FM-UT  | 60 VAC/DC  | Vis          | \$95.00       |
| 2907918        | PLT-SEC-T3-120-FM-UT | 120 VAC/DC | Vis          | \$95.00       |
| 2907919        | PLT-SEC-T3-230-FM-UT | 230 VAC/DC | Vis          | \$95.00       |



Toutes commandes doivent faire référence au code promo **\*\*\*WINTER2023\*\*\***.  
La promotion trimestrielle est valable du 1er janvier au 31 mars 2023. Tous les prix sont nets par client. **\*Prix valables au Canada seulement.**

## 3<sup>ème</sup> génération Valueline Box PCs VL3 BPC

Gamme complète de Box PC entièrement configurables

### Fonctions et Avantages

- |                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| ✓ Réfrigération passive | ✓ Une expansion flexible                          |
| ✓ Windows 10 IoT        | ✓ Étagère et support mural                        |
| ✓ Moderne interfaces    | ✓ 2 x m.2 SSD stockage de masse avec support RAID |

Réfrigération passive sans pièces rotatives pour une meilleure durabilité


Boîtier métallique pour la protection mécanique et CEM

Sécurité matérielle avec TPM 2.0 et démarrage sécurisé

Port COM configurable

2x m.2 SSD avec RAID

Une installation simple de la carte PCIe du client

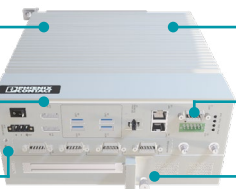

Cliquez ici pour visualiser en ligne et configurer votre Valueline Box PC



N° de commande  
1376797

Scannez ou cliquez sur le code QR pour le visualiser en 3D



### Options de CPU Intel

- Celeron 6305E 1.8 GHz - 2 core
- 11<sup>th</sup> gen. Core i3-1115G4E 2.2 GHz - 2 core
- 11<sup>th</sup> gen. Core i5-1145G7E 1.5 GHz - 4 core
- 11<sup>th</sup> gen. Core i7-1185G7E 1.8 GHz - 4 core

## Panel PC Valueline de 3<sup>ème</sup> génération VL3 PPC

PC à écran capacitif projeté (PCAP Multi-Touch) en format d'affichage 16:9

### Fonctions et Avantages

- |                                        |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ✓ Tailles d'affichage de 15,6" à 21,5" | ✓ Réfrigération passive                           |
| ✓ Windows 10 IoT                       | ✓ VESA or panel mount                             |
| ✓ Une expansion flexible               | ✓ 2 x m.2 SSD stockage de masse avec support RAID |

\*D'autres dimensions d'écran seront ajoutées

Design moderne et affleurant, facile à nettoyer


Façade en verre anti-reflet, 7H résistant aux rayures

Interface multi-touch à 10 doigts, compatible avec les gants

Fonctionnement en milieu humide et mouillé humides


Rétroéclairage LED pour une longue durée de vie du produit

Matériel et logiciel configurables

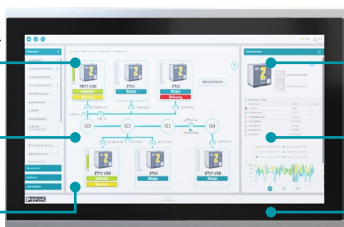

Cliquez ici pour visualiser en ligne et configurer votre Panel PC Valueline

N° de commande  
1376798

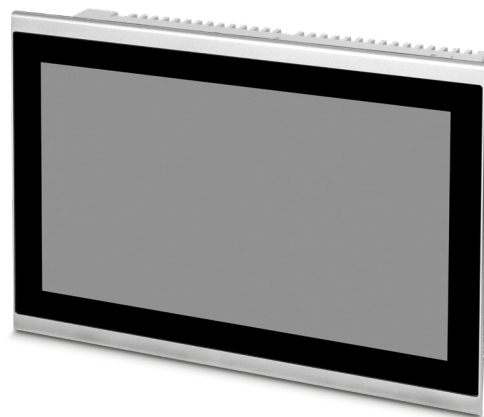

### Options de CPU Intel

- Celeron 6305E 1.8 GHz - 2 core
- 11<sup>th</sup> gen. Core i3-1115G4E 3.0 GHz - 2 core
- 11<sup>th</sup> gen. Core i5-1145G7E 2.6 GHz - 4 core
- 11<sup>th</sup> gen. Core i7-1185G7E 2.8 GHz - 4 core