



# パネル貫通コネクタ&ケーブル

保護等級IP65/IP67に対応したパネル貫通コネクタ&RJ45ケーブルシリーズ

フェニックス・コンタクトでは様々なタイプのパネル貫通コネクタ、RJ45パッチケーブルおよび周辺部品をご用意しております。お客様の用途に合った製品を下の表よりお求めください。

## どのようなタイプの コネクタをお探しですか？

- ◆ 統一されたパネルフレームデザイン
- ◆ 産業機器での使用を想定した様々なニーズに対応
- ◆ 基板直付やケーブル接続など様々な取付方法
- ◆ 多数の採用実績

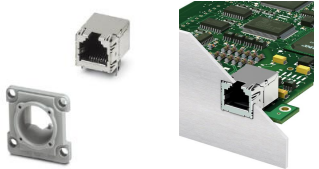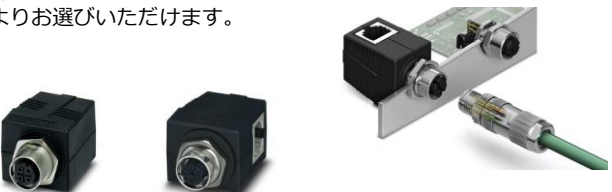
| コネクタタイプ                                              | 特長                                                                                                                                                                                                                                                                      | 掲載ページ |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 基板直付<br>パネル貫通<br>RJ45ジャック                            | <p>パネル取付フレームと共に使用する基板直付タイプのコネクタです。<br/>パネル取付フレーム使用の際には、コネクタ保護カバーもご使用いただけます。</p>                                                                                                      | 2     |
| パネルマウント用<br>RJ45 – RJ45<br>カップリング<br>コネクタ            | <p>パネル貫通タイプのRJ45カップリングコネクタです。<br/>パネル取付フレームと共に使用することで保護等級IP67を確保します。<br/>必要に応じ保護カバーもあわせてお求めください。</p>                                                                                | 3     |
| パネルマウント用<br>RJ45 – M12<br>変換コネクタ                     | <p>パネル貫通タイプのRJ45 – M12変換アダプタです。<br/>ストレートタイプとアングルタイプよりお選びいただけます。</p>                                                                                                                | 4     |
| パネルマウント用<br>USB変換コネクタ                                | <p>パネル貫通タイプのUSB変換アダプタです。<br/>Type-A → Type-B, Type-B → Type-A, フラットリボンケーブル接続よりお選びいただけます。</p>                                                                                       | 5     |
| 組立式ケーブル<br>コネクタ<br>およびRJ45<br>パッチケーブル<br><br>その他周辺部品 | <p>両端RJ45コネクタ付パッチケーブルの他、片側フリーエンドやケーブルの引出し方向に応じた5種類のコネクタデザインがあります。<br/>ケーブルタイプやケーブル長のカスタマイズも可能です。<br/>組立式ケーブルコネクタもごさいます。</p> <p>また、欧州サイバーレジリエンス法対応のRJ45セキュリティポートガードもご用意しております。</p>  | 6～9   |

# 基板直付パネル貫通RJ45ジャック

基板直付けでパネル貫通タイプのコネクタです。

必要に応じ、パネル取付フレーム

および保護カバーもあわせてお求めください。

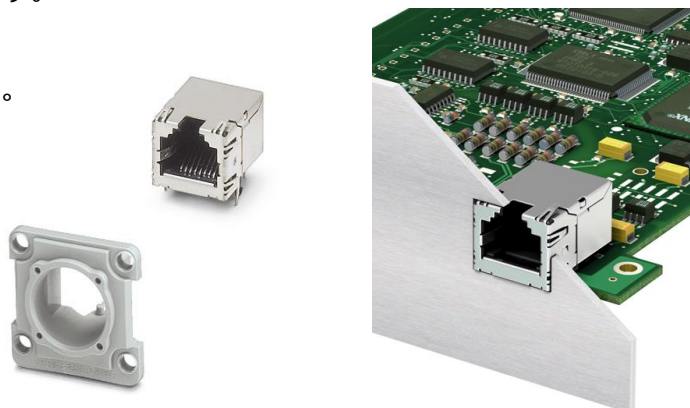

|           |         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| コネクタ      | 外観      |    |    |    |    |
|           | 型式      | VS-08-BU-RJ45-6/LH-1                                                                | VS-08-BU-RJ45-6/LH-1                                                                | VS-08-BU-RJ45-6/LV-1                                                                  | VS-08-BU-RJ45-10G/LH-1                                                                |
|           | 製品番号    | 1653087                                                                             | 1653087                                                                             | 1653090                                                                               | 1420401                                                                               |
|           | 伝送特性    | CAT5                                                                                | CAT5                                                                                | CAT5                                                                                  | CAT6 <sub>A</sub>                                                                     |
|           | 極数      | 8                                                                                   | 8                                                                                   | 8                                                                                     | 8                                                                                     |
|           | 保護等級    | IP20(単体)<br>IP67(パネル取付フレーム使用時)                                                      | IP20(単体)<br>IP67(パネル取付フレーム使用時)                                                      | IP20(単体)<br>IP67(パネル取付フレーム使用時)                                                        | IP20(単体)<br>IP67(パネル取付フレーム使用時)                                                        |
|           | はんだ付け工程 | ウェーブ                                                                                | ウェーブ                                                                                | ウェーブ                                                                                  | ウェーブ                                                                                  |
|           | 挿抜回数    | ≥ 750                                                                               | ≥ 750                                                                               | ≥ 750                                                                                 | ≥ 750                                                                                 |
|           | シールド    | あり <sup>1)</sup>                                                                    | あり <sup>1)</sup>                                                                    | あり <sup>1)</sup>                                                                      | あり <sup>2)</sup>                                                                      |
| パネル取付フレーム | 型式      | VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67                                                              | VS-PPC-F1-RJ45-P0BK-1R-PHA                                                          | VS-PPC-F1-RJ45-P0BK-1R-PHA                                                            | CUC-V14-F1ZNI-EM/R40                                                                  |
|           | 製品番号    | 1689446                                                                             | 1657847                                                                             | 1657847                                                                               | 1413963                                                                               |
|           | 取付口形状   | 角型                                                                                  | 角型                                                                                  | 角型                                                                                    |                                                                                       |
|           | 外観      |  |  |  |  |
| 保護カバー     | 型式      | VS-08-SD-F                                                                          | CUC-V14-A1RBK-PC                                                                    | CUC-V14-A1RBK-PC                                                                      | CUC-V14-A1RBK-PC                                                                      |
|           | 製品番号    | 1652606                                                                             | 1413985                                                                             | 1413985                                                                               | 1413985                                                                               |
|           | 外観      |  |  |  |  |

1) パネル取付フレームと共に使用する場合、基板までは導通を確保しますが、パネルとは導通しません。


2) パネルが導体の場合、パネルおよび基板までの導通を確保します。

# パネルマウント用RJ45-RJ45カップリングコネクタ

パネル貫通タイプのRJ45カップリングコネクタです。

パネル取付フレームと共に使用することで保護等級IP67を確保します。

必要に応じ保護カバーもあわせてお求めください。

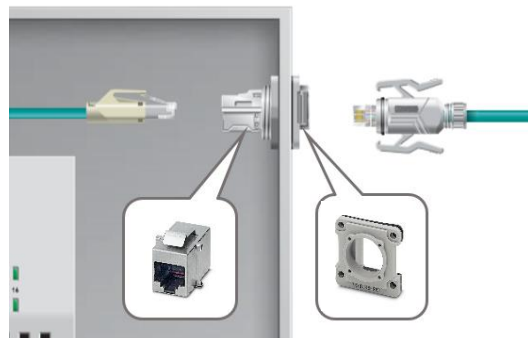

| セット型式 <sup>1)</sup><br>セット製品番号 <sup>1)</sup> |       | VSS-F1/LAN4/C1                 | VSS-F3/LAN4/C1                 | VSS-F2/LAN3/C1                 | VSS-F1/LAN2/C1                 | VSS-F3/LAN2/C1                 |
|----------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| コネクタ                                         | 外観    |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                              | 型式    | VS-08-BU-RJ45/BU               | VS-08-BU-RJ45/BU               | CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8          | CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8          | CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8          |
|                                              | 製品番号  | 1689064                        | 1689064                        | 1086111                        | 1086108                        | 1086108                        |
|                                              | 伝送特性  | CAT5                           | CAT5                           | CAT6A                          | CAT6A                          | CAT6A                          |
|                                              | 極数    | 8                              | 8                              | 8                              | 8                              | 8                              |
|                                              | 保護等級  | IP20(単体)<br>IP67(パネル取付フレーム使用時) | IP20(単体)<br>IP67(パネル取付フレーム使用時) | IP20(単体)<br>IP67(パネル取付フレーム使用時) | IP20(単体)<br>IP67(パネル取付フレーム使用時) | IP20(単体)<br>IP67(パネル取付フレーム使用時) |
|                                              | 接続方式  | カップリング                         | カップリング                         | カップリング                         | カップリング                         | カップリング                         |
|                                              | 挿抜回数  | ≥ 1000                         | ≥ 1000                         | ≥ 750                          | ≥ 750                          | ≥ 750                          |
|                                              | シールド  | あり <sup>2)</sup>               | あり <sup>2)</sup>               | あり <sup>2)</sup>               | あり <sup>2)</sup>               | あり <sup>2)</sup>               |
| パネル取付フレーム                                    | 型式    | VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67        | VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67      | VS-A-F-IP67                    | VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67        | VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67      |
|                                              | 製品番号  | 1689080                        | 1689844                        | 1653744                        | 1689080                        | 1689844                        |
|                                              | 取付口形状 | 角型                             | 丸形                             | 丸形                             | 角型                             | 丸形                             |
|                                              | 外観    |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                              | 取付方法  |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                              | 取付方法  |                                |                                |                                |                                |                                |
| 保護カバー                                        | 型式    | VS-08-SD-F                     | VS-08-SD-F                     | VS-08-SD-F                     | VS-08-SD-F                     | VS-08-SD-F                     |
|                                              | 製品番号  | 1652606                        | 1652606                        | 1652606                        | 1652606                        | 1652606                        |
|                                              | 外観    |                                |                                |                                |                                |                                |


1) コネクタセット：コネクタ(両面ソケット) + パネル取付フレーム + 保護カバーの3点セットの型式／製品番号です。

2) パネル取付フレームと共に使用する場合、パネルとは導通しません。

# パネルマウント用RJ45-M12変換コネクタ

パネル貫通タイプのRJ45 - M12変換アダプタです。

ストレートタイプとアングルタイプよりお選びいただけます。

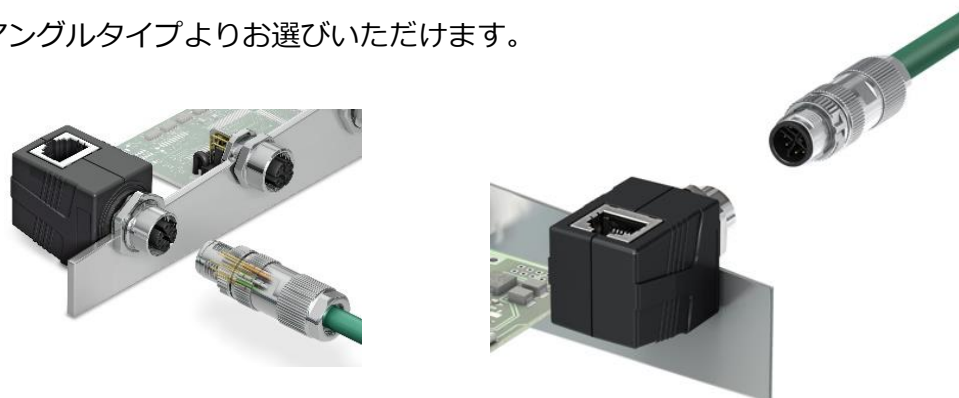

## ●ストレートタイプ

| 外観         |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 型式         | CUC-BH-M12D1PBK-S/R4BE                                                             | CUC-BH-M12A1PBK-S/R4BE                                                              | VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/180                                                            |
| 製品番号       | 1414398                                                                            | 1414396                                                                             | 1404549                                                                              |
| 伝送特性       | CAT5                                                                               | CAT5                                                                                | CAT6 <sub>A</sub>                                                                    |
| 通信速度       | 100Mbps                                                                            | 1Gbps                                                                               | 10Gbps                                                                               |
| 極数         | 4                                                                                  | 8                                                                                   | 8                                                                                    |
| シールド       | あり                                                                                 | あり                                                                                  | あり                                                                                   |
| 保護等級       | IP65/IP67                                                                          | IP65/IP67                                                                           | IP65/IP67                                                                            |
| M12 コーディング | Dコーディング                                                                            | Aコーディング                                                                             | Xコーディング                                                                              |
| 挿抜回数 RJ45  | ≥ 100                                                                              | ≥ 100                                                                               | ≥ 100                                                                                |
| 挿抜回数 M12   | ≥ 750                                                                              | ≥ 750                                                                               | ≥ 750                                                                                |


## ●アングルタイプ

| 外観         |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 型式         | CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE                                                              | CUC-BH-M12A1PBK-A/R4BE                                                               | VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/90                                                              |
| 製品番号       | 1414397                                                                             | 1414393                                                                              | 1404548                                                                               |
| 伝送特性       | CAT5                                                                                | CAT5 <sub>e</sub>                                                                    | CAT6 <sub>A</sub>                                                                     |
| 通信速度       | 100Mbps                                                                             | 1Gbps                                                                                | 10Gbps                                                                                |
| 極数         | 4                                                                                   | 8                                                                                    | 8                                                                                     |
| シールド       | あり                                                                                  | あり                                                                                   | あり                                                                                    |
| 保護等級       | IP65/IP67                                                                           | IP65/IP67                                                                            | IP65/IP67                                                                             |
| M12 コーディング | Dコーディング                                                                             | Aコーディング                                                                              | Xコーディング                                                                               |
| 挿抜回数 RJ45  | ≥ 100                                                                               | ≥ 100                                                                                | ≥ 100                                                                                 |
| 挿抜回数 M12   | ≥ 750                                                                               | ≥ 750                                                                                | ≥ 750                                                                                 |

# パネルマウント用USB変換コネクタ

パネル貫通タイプのUSB変換アダプタです。


Type-A → Type-B, Type-B → Type-A, フラットリボンケーブル  
接続よりお選びいただけます。

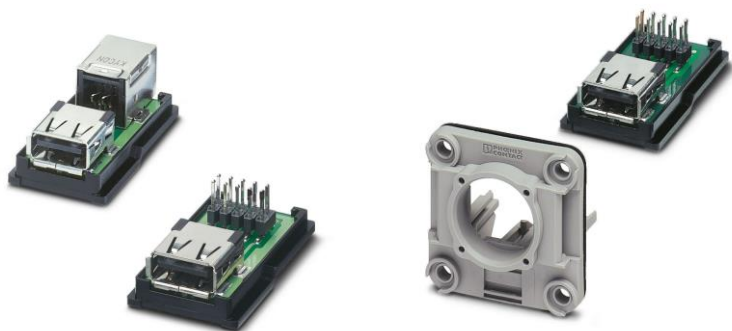

|           |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| コネクタ      | 外観         |    |    |    |    |
|           | 型式         | CUC-V06-F1PGY-UBA/UBB                                                               | CUC-V06-F1PGY-UBB/UBAB                                                              | VS-04-BUA-FK-F/IP67                                                                  | VS-04-BUB-FK-F/IP67                                                                   |
|           | 製品番号       | 1411904                                                                             | 1411905                                                                             | 1653854                                                                              | 1653867                                                                               |
|           | 伝送特性       | USB 2.0                                                                             | USB 2.0                                                                             | USB 2.0                                                                              | USB 2.0                                                                               |
|           | 変換・接続      | パネル側はUSB A、盤内はUSB B。                                                                | パネル側はUSB B、盤内はUSB A。                                                                | フラットリボンケーブル (2.54mmピッチ)接続                                                            | フラットリボンケーブル (2.54mmピッチ)接続                                                             |
|           | 保護等級       | IP67                                                                                | IP67                                                                                | IP20                                                                                 | IP20                                                                                  |
|           | パネル側USBタイプ | A                                                                                   | B                                                                                   | A                                                                                    | B                                                                                     |
|           | 挿抜回数       | ≥1000                                                                               | ≥1000                                                                               | ≥1000                                                                                | ≥1000                                                                                 |
| パネル取付フレーム | 型式         | -                                                                                   | -                                                                                   | VS-A-F-IP67                                                                          | VS-A-F-IP67                                                                           |
|           | 製品番号       | -                                                                                   | -                                                                                   | 1653744                                                                              | 1653744                                                                               |
|           | 取付口形状      | -                                                                                   | -                                                                                   | 丸形                                                                                   | 丸形                                                                                    |
|           | 外観         | -                                                                                   | -                                                                                   |  |  |
| 保護カバー     | 型式         | VS-08-SD-F                                                                          | VS-08-SD-F                                                                          | VS-08-SD-F                                                                           | VS-08-SD-F                                                                            |
|           | 製品番号       | 1652606                                                                             | 1652606                                                                             | 1652606                                                                              | 1652606                                                                               |
|           | 外観         |  |  |  |  |
|           | 型式         | VS-08-SD                                                                            | VS-08-SD                                                                            | VS-08-SD                                                                             | VS-08-SD                                                                              |
|           | 製品番号       | 1689200                                                                             | 1689200                                                                             | 1689200                                                                              | 1689200                                                                               |
|           | 外観         |  |  |  |  |

# RJ45組立式金属コネクタ

1部品構造の組み立て式のシールド付きRJ45コネクタです。  
 特殊な工具を使用せずに簡単にケーブルと組立てが可能です。  
 産業用途を想定し、高い耐振動性能および耐衝撃性能を持っています。  
 ケーブル引き出し方向を考慮し、3種類のコネクタ形状をご用意しております。

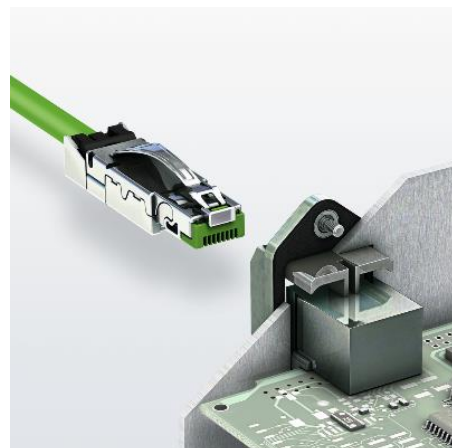

|       | ストレート                                                                             |                       | アングル（下向き）                                                                         |                       | アングル（上向き）                                                                           |                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 外観    |  |                       |  |                       |  |                       |
| 型式    | CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8                                                             | CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 | CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8                                                             | CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 | CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8                                                               | CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 |
| 製品番号  | 1421607                                                                           | 1421126               | 1421877                                                                           | 1421128               | 1421876                                                                             | 1421127               |
| 伝送特性  | CAT5                                                                              | CAT5                  | CAT5                                                                              | CAT5                  | CAT5                                                                                | CAT5                  |
| 通信速度  | 1Gbps                                                                             | 1Gbps                 | 1Gbps                                                                             | 1Gbps                 | 1Gbps                                                                               | 1Gbps                 |
| 極数    | 8                                                                                 | 8                     | 8                                                                                 | 8                     | 8                                                                                   | 8                     |
| 保護等級  | IP20                                                                              | IP20                  | IP20                                                                              | IP20                  | IP20                                                                                | IP20                  |
| 挿抜回数  | ≥ 750                                                                             | ≥ 750                 | ≥ 750                                                                             | ≥ 750                 | ≥ 750                                                                               | ≥ 750                 |
| シールド  | あり                                                                                | あり                    | あり                                                                                | あり                    | あり                                                                                  | あり                    |
| 導体断面積 | AWG26...24                                                                        | AWG23...22            | AWG26...24                                                                        | AWG23...22            | AWG26...24                                                                          | AWG23...22            |
| 用途    | Ethernet                                                                          | PROFINET              | Ethernet                                                                          | PROFINET              | Ethernet                                                                            | PROFINET              |

|       | ストレート                                                                               |                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 外観    |  |                          |
| 型式    | 1149846                                                                             | 1149847                  |
| 製品番号  | CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE10G8                                                            | CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP10G8 |
| 伝送特性  | CAT6 <sub>A</sub>                                                                   | CAT6 <sub>A</sub>        |
| 通信速度  | 10Gbps                                                                              | 10Gbps                   |
| 極数    | 8                                                                                   | 8                        |
| 保護等級  | IP20                                                                                | IP20                     |
| 挿抜回数  | ≥ 750                                                                               | ≥ 750                    |
| シールド  | あり                                                                                  | あり                       |
| 導体断面積 | AWG26...24                                                                          | AWG23...22               |
| 用途    | Ethernet                                                                            | PROFINET                 |




1部品構造を取ったため、電線を通して蓋を閉めるだけの簡単作業で接続が完了します。

# RJ45 INDUSTRIAL パッチケーブルシリーズ

各種承認に対応している産業用アプリケーション環境用途に適したパッチケーブル。

- ☑ 伝送特性 CAT5～CAT6A(最大10Gbps)
- ☑ ケーブル引き出し方向を選択可能な最大5種類のコネクタデザイン
- ☑ さまざまな用途に対応するケーブルポートフォリオ
- ☑ 信頼性が高いオーバーモールド成形のハウジングとラッチ部保護デザイン
- ☑ CE、WEEE、cULus、EAC等 認証あり

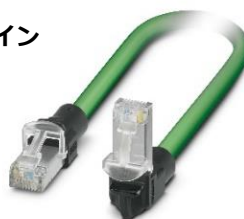

## ◆カスタマイズ可能品<sup>1)</sup>

| 外観 <sup>2)</sup> |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 品番               | 1247656             | 1247661 | 1247629 | 1247649 | 1247658 | 1247660 | 1247630 | 1247634 | 1247639 | 1387606 |
| ケーブル             | 93B、93K、93M、93C、93R |         |         |         |         |         |         |         | 94C     | 94F     |
| 伝送特性             | CAT5                |         |         |         |         |         |         |         | CAT5e   | CAT6A   |
| ケーブル長            | 0.5～50m             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

1) ケーブルタイプ、ケーブル長をカスタマイズ可能です。

2) ケーブルタイプカスタマイズ可能品は93B、93M、93Cのケーブル色を示しています。他のケーブル色は異なります。

## ◆標準品<sup>3)</sup>

| ケーブル長 | 4)<br>ケーブル | 伝送<br>特性 |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0.3m  | 93B        | CAT5     | 1113825 | 1112878 | 1113322 | 1113314 | 1113318 | 1113311 | 1113302 | 1113308 |
|       | 94F        | CAT6A    | 1112911 | 1113205 | 1113249 | 1113241 | 1113245 | 1113237 | 1113229 | 1113233 |
| 1m    | 93B        | CAT5     | 1112817 | 1112876 | 1113320 | 1113312 | 1113316 | 1113310 | 1113299 | 1113306 |
|       | 94F        | CAT6A    | 1112909 | 1113202 | 1113247 | 1113239 | 1113243 | 1113235 | 1113227 | 1113231 |
| 2m    | 93B        | CAT5     | 1112820 | 1112875 | 1113319 | 1113303 | 1113315 | 1113309 | 1113298 | 1113305 |
|       | 94F        | CAT6A    | 1112908 | 1113198 | 1113246 | 1113238 | 1113242 | 1113234 | 1113226 | 1113230 |

3) 表は標準品の一部であり、ケーブル長、ケーブル種類など他にもさまざまなラインアップを用意しています。詳細はお問い合わせください。

4) 製品画像は93Bケーブルです。94Fケーブル色は異なります。

## ◆ケーブル仕様

| ケーブルタイプ | 93B       | 93K    | 93M      | 93R      | 93C        | 94C      | 94F      |
|---------|-----------|--------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 伝送特性    | CAT5      | CAT5   | CAT5     | CAT5     | CAT5       | CAT5e    | CAT6A    |
| 電線構成    | 4         | 4      | 4        | 4        | 4          | 8        | 8        |
| 電線サイズ   | AWG22     | AWG22  | AWG22    | AWG22    | AWG22      | AWG26    | AWG26    |
| シース     | PVC       | PVC    | PUR      | PUR      | PUR        | PUR      | PUR      |
| プロトコル   | PROFINET  | Sercos | PROFINET | PROFINET | PROFINET   | Ethernet | Ethernet |
| 特徴      | 一般産業用機器向け |        |          | 柔軟性有     | ドラッグチェーン向け |          | 高速伝送     |

# RJ45 スタンダードパッチケーブルシリーズ


産業用途やビルシステムでの用途を想定した各種認証取得のパッチケーブルです。

- ☑ 伝送特性 CAT5～CAT6A(最大10Gbps)
- ☑ ラッチ部が保護されたハウジングデザイン
- ☑ 360°シールド構造
- ☑ 0.3m～最大20mまでの間で12種類もの様々なケーブル長
- ☑ CE、WEEE、cULus、EAC等 認証あり



## ◆ラインアップ

| 外観           |      |  |  |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ケーブル長<br>(m) | 0.3  | 1227558                                                                             | 1227572                                                                             |
|              | 0.5  | 1227559                                                                             | 1227573                                                                             |
|              | 1    | 1227560                                                                             | 1227575                                                                             |
|              | 1.5  | 1227561                                                                             | 1227578                                                                             |
|              | 2    | 1227562                                                                             | 1227580                                                                             |
|              | 3    | 1227563                                                                             | 1227581                                                                             |
|              | 5    | 1227564                                                                             | 1227583                                                                             |
|              | 7.5  | 1227565                                                                             | 1227585                                                                             |
|              | 10   | 1227566                                                                             | 1227588                                                                             |
|              | 12.5 | 1227567                                                                             | 1227590                                                                             |
|              | 15   | 1227570                                                                             | 1227591                                                                             |
|              | 20   | 1227571                                                                             | 1227593                                                                             |
| 通信速度         |      | 最大 1 Gbps                                                                           | 最大 10 Gbps                                                                          |
| シース材質        |      | LSZH                                                                                | LSZH                                                                                |
| ケーブル構造       |      | 2x4xAWG26/7                                                                         | 2x4xAWG26/7                                                                         |
| シールド         |      | S/UTP                                                                               | S/FTP                                                                               |
| 挿抜回数         |      | 750回以上                                                                              | 750回以上                                                                              |
| 使用周囲温度       |      | -20～80℃                                                                             | -20～80℃                                                                             |
| 保管/運搬温度      |      | 0～40℃                                                                               | 0～40℃                                                                               |

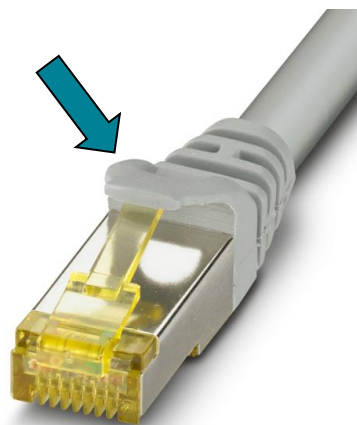


ラッチ部保護のハウジングデザインで  
破損を防止します。

ラインアップにないケーブル長もご相談に応じます。  
詳しくはお問い合わせください。


# RJ45ポート用 ポートセキュリティエレメント

フエニックス・コンタクトのポートガードセキュリティエレメントは、機械的なロックによりセキュリティ要件を満たします。

プラスチック製のポートガード部品を空きポートに挿入&ロックすることにより、意図せぬポート利用を防止。  
不正アクセスを防ぎます。

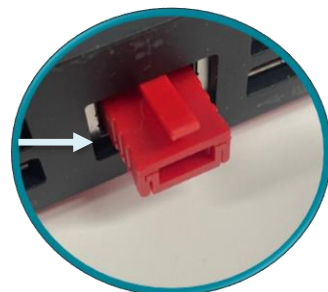

| ポートガードセキュリティエレメント<br>(RJ45ポート用)                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| 本体、解除キーのセット                                                                        |                 |
| 品名                                                                                 | NBC-PP-A1PRD:10 |
| 品番                                                                                 | 1041900         |
| 用途                                                                                 | LANポート装着用・解除用   |

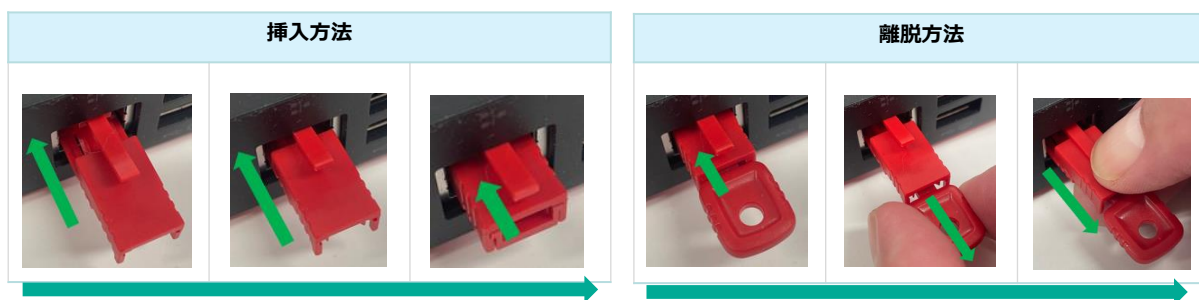

仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## フエニックス・コンタクト株式会社

本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9  
友泉新横浜一丁目ビル6階

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 東京支店 03-6712-3088 | さいたま支店 048-631-3371 |
| 東北支店 022-226-8890 | 北陸支店 076-210-4360   |
| 静岡支店 054-202-6324 | 名古屋支店 052-589-3810  |
| 大阪支店 06-6350-2722 | 京都支店 075-325-5990   |
| 広島支店 082-568-1664 | 福岡支店 092-418-2030   |

[www.phoenixcontact.co.jp](http://www.phoenixcontact.co.jp)