


パルストランス内蔵 RJ45基板用ジャック

電氣的絶縁、およびノイズを除去するパルストランスとコモンモードチョーク内蔵のRJ45プリント基板用ジャックを新たに用意しました。最大1 Gbps対応で産業用デザインのパルストランス内蔵RJ45バージョンは、プリント基板のデザイン簡素化や省スペース化に貢献します。

フローはんだ付け（THT）およびスルーホールリフローはんだ付け（THR）を取り揃え、自動実装も可能なラインアップを用意いたしました。

● 特長

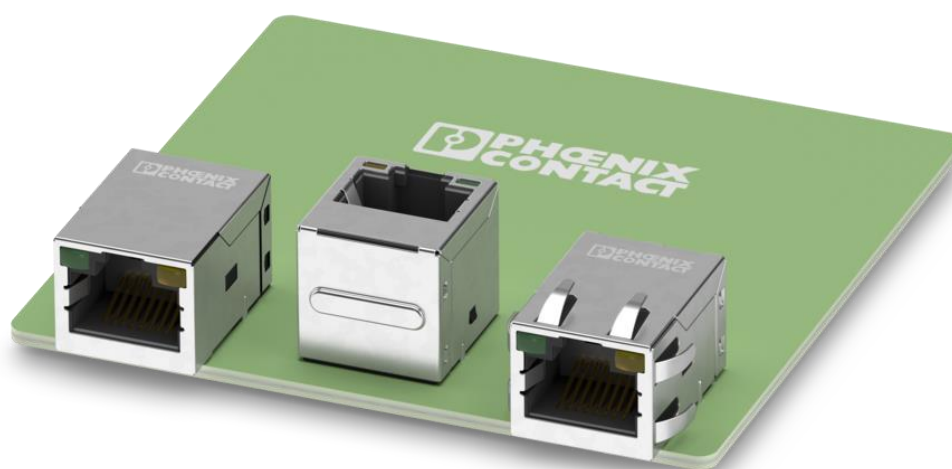

① パルストランス&コモンモードチョーク内蔵 RJ45ジャック

パルストランスとコモンモードチョーク内蔵による、簡素化されたイーサネットデザインのフィルタ一体型RJ45ジャック。プリント基板の複雑さ軽減とEMC耐性を向上します。すべての一般的なイーサネットアプリケーション向けのフィルタリングバージョンを揃えました。

② 多種多様なバリエーション

90°および180°のシングルポート、トップラッチ/ボトムラッチ、さらにオプションでLEDおよびシールドスプリング付きをお選びいただけるプリント基板用コネクタです。



③ リフローはんだ対応で自動実装可能

フローはんだ付けまたはリフローはんだ付けに対応。自動実装も可能なラインアップを揃えました。





④ 堅牢な産業用設計



シールドスプリング搭載等、産業用デザインのため、過酷なアプリケーション分野にも対応します。

⑤ データ伝送速度 最大1Gbps





フエニクス・コンタクトのパルストランス内蔵RJ45ジャックは10Mbps/100Mbps、および1Gbpsの伝送をサポートします。

パルストランス内蔵 RJ45ジャック

パルストランス内蔵 RJ45基板用ジャック ラインアップ									
ウェブコード : #3710									
通信速度		1 Gbps							
配列		90° 水平							
シールドスプリング		あり				なし			
LED		LEDあり		LEDなし		LEDあり		LEDなし	
ラッチ向き		トップ	ボトム	トップ	ボトム	トップ	ボトム	トップ	ボトム
梱包仕様		トレイ (フロー実装)							
回路番号	Fig.4	1664026	-	1664032	-	1664011	-	1664017	-
	Fig.5	1664027	1664107	1664035	1664111	1664012	1664100	1664019	1664104
	Fig.6	1664028	1664106	1664036	1664109	1664013	1664099	1664020	1664103
	Fig.7	-	1664108	-	1664112	-	1664101	-	1664105
	Fig.8	1664029	-	1664037	-	1664014	-	1664022	-
	Fig.9	1664030	-	1664038	-	1664015	-	1664024	-
	Fig.10	1664031	-	1664039	-	1664016	-	1664025	-
梱包仕様		テープ&リール (スルーホールリフロー実装)							
回路番号	Fig.4	1663995	-	1664003	-	1663981	-	1663988	-
	Fig.5	1663996	1664094	1664004	1664097	1663982	1664083	1663989	1664088
	Fig.6	1663997	1664093	1664006	1664096	1663983	1664082	1663991	1664087
	Fig.7	-	1664095	-	1664098	-	1664085	-	1664090
	Fig.8	1664000	-	1664007	-	1663984	-	1663992	-
	Fig.9	1664001	-	1664008	-	1663986	-	1663993	-
	Fig.10	1664002	-	1664010	-	1663987	-	1663994	-

パルストランス内蔵 RJ45基板用ジャック ラインアップ			
ウェブコード : #3710			
通信速度		1 Gbps	
配列		180° 垂直	
シールドスプリング		なし	
LED		LEDあり	LEDなし
梱包仕様		トレイ (フロー実装)	
回路番号	Fig.4	1664048	1664051
	Fig.5	1664046	1664049
梱包仕様		テープ&リール (スルーホールリフロー実装)	
回路番号	Fig.4	1664043	1664045
	Fig.5	1664041	1664044

パルストランス内蔵 RJ45ジャック

パルストランス内蔵 RJ45基板用ジャック ラインアップ									
ウェブコード : #3710									
通信速度		10/100 Mbps							
配列		90° 水平							
シールドスプリング		あり				なし			
LED		LEDあり		LEDなし		LEDあり		LEDなし	
ラッチ向き		トップ	ボトム	トップ	ボトム	トップ	ボトム	トップ	ボトム
梱包仕様		トレイ (フロー実装)							
回路番号	Fig.1	1663967	1664077	1663969	1664081	1663962	1664067	1663964	1664070
	Fig.2	1663968	1664073	1663971	1664080	1663963	1664065	1663966	1664069
梱包仕様		テープ&リール (スルーホールリフロー実装)							
回路番号	Fig.1	1663957	1664059	1663960	1664062	1663953	1664054	1663955	1664056
	Fig.2	1663959	1664057	1663961	1664061	1663954	1664053	1663956	1664055



パルストランス内蔵 RJ45基板用ジャック ラインアップ			
ウェブコード : #3710			
通信速度		10/100 Mbps	
配列		180° 垂直	
シールドスプリング		なし	
LED		LEDあり	LEDなし
梱包仕様		トレイ (フロー実装)	
回路番号	Fig.1	1663977	1663979
	Fig.3	1663978	1663980
梱包仕様		テープ&リール (スルーホールリフロー実装)	
回路番号	Fig.1	1663973	1663975
	Fig.3	1663974	1663976

Figure 1

PCB SIDE JACK SIDE

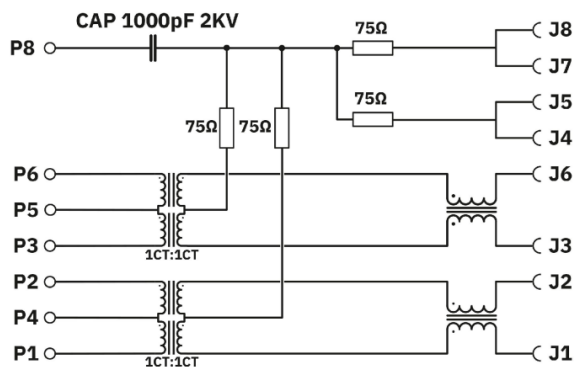


Figure 2

PCB SIDE JACK SIDE

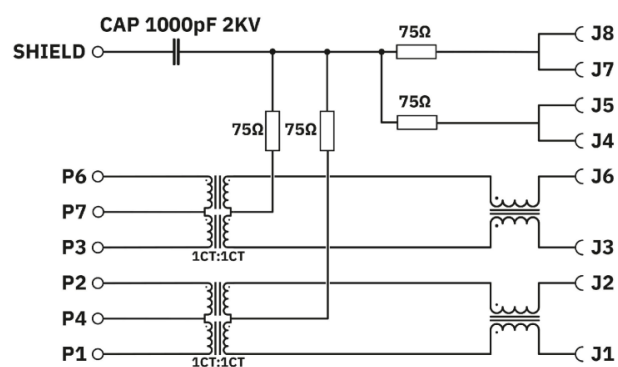


Figure 3

PCB SIDE JACK SIDE

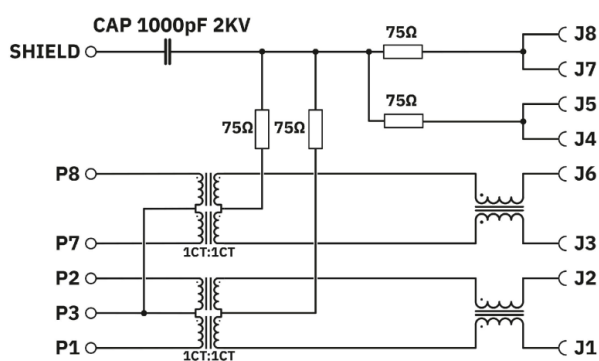


Figure 4

PCB SIDE JACK SIDE

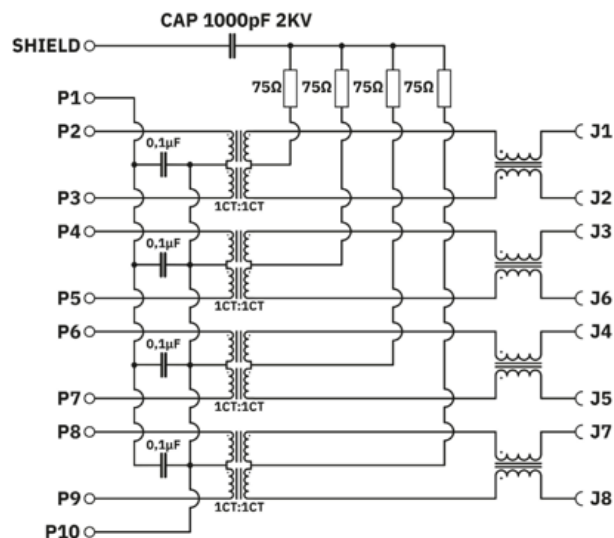


Figure 5

PCB SIDE JACK SIDE

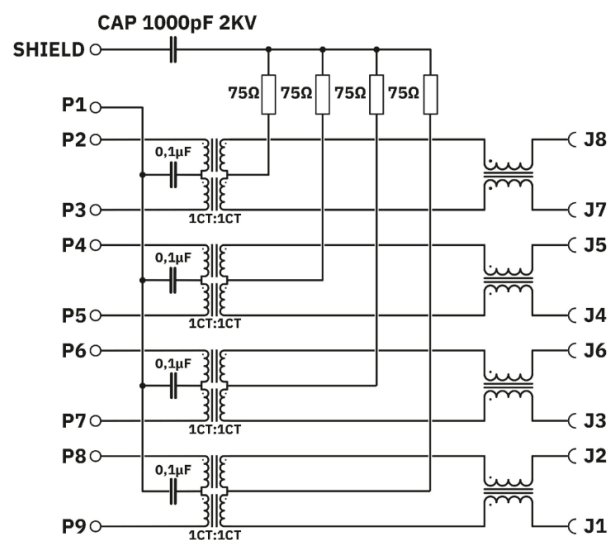


Figure 6

PCB SIDE JACK SIDE

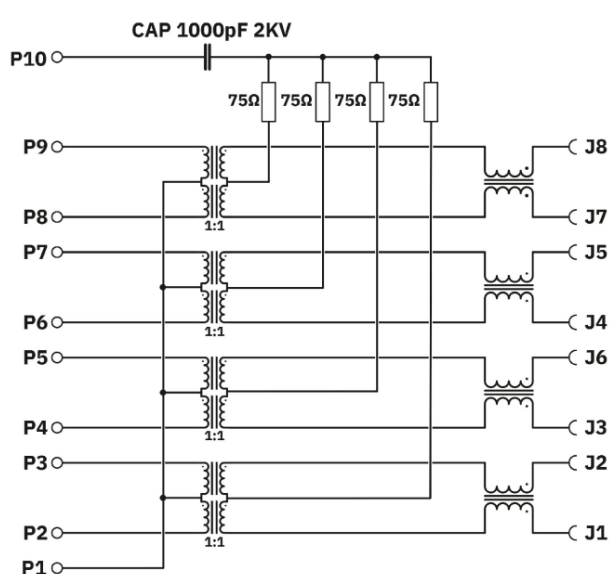


Figure 7

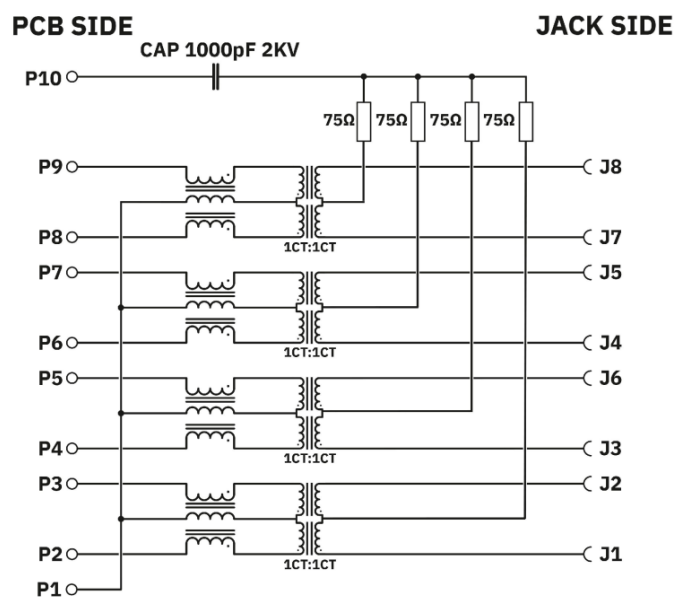


Figure 8

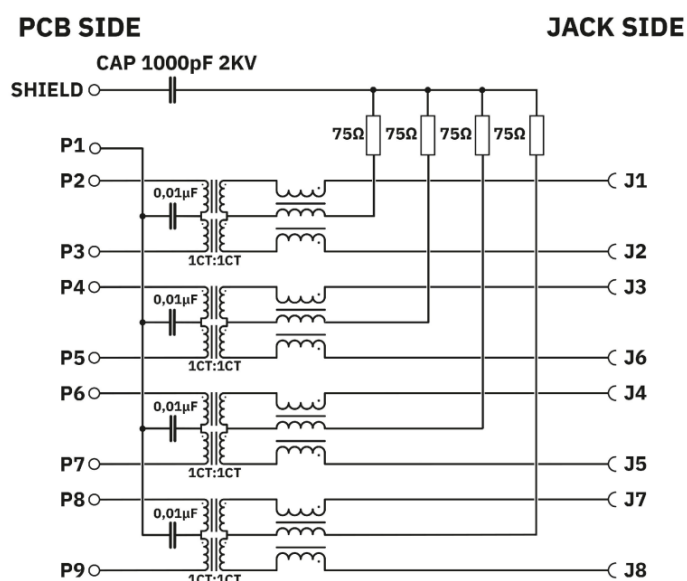


Figure 9


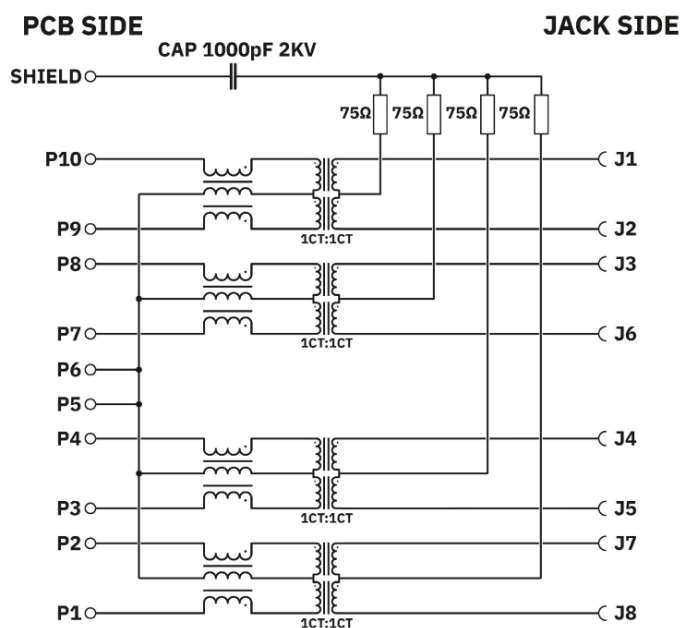


Figure 10

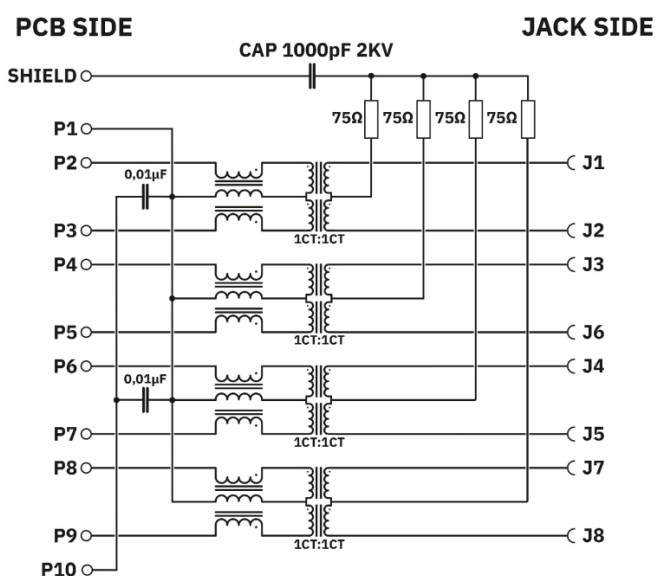

仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

フエニックス・コンタクト株式会社

本 社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

東京支店 03-6712-3088 さいたま支店 048-631-3371
東北支店 022-226-8890 北陸支店 076-210-4360
静岡支店 054-202-6324 名古屋支店 052-589-3810
大阪支店 06-6350-2722 京都支店 075-325-5990
広島支店 082-568-1664 福岡支店 092-418-2030

www.phoenixcontact.co.jp

