

Professionell kennzeichnen vor Ort



Artikel	Art. Nr.	E-No.
Thermomark GO	1090747	 173600309
Thermomark GO SET	1221548	 173600409




QR-Code scannen
und Video anschauen



QR-Code scannen
und Beschriftungsportfolio
anschauen

PRINT@Switzerland 02.2025

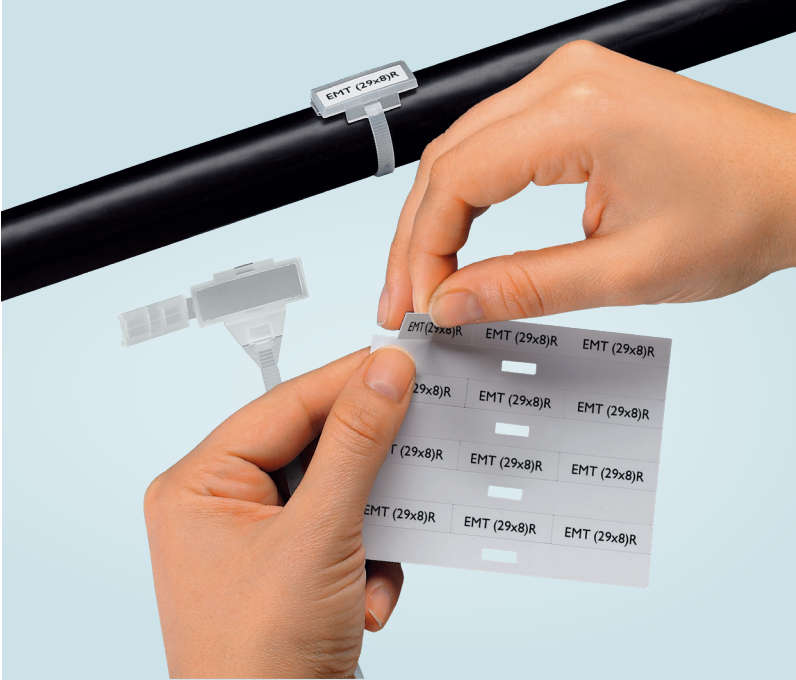


Kabelmarker Serie KMK

Einfach Kabel beschriften


Übersicht KMK Varianten mit Schildgrößen



Für jede Anwendung die optimale Markierung mit verschiedenen Ausführungen und Montagearten.

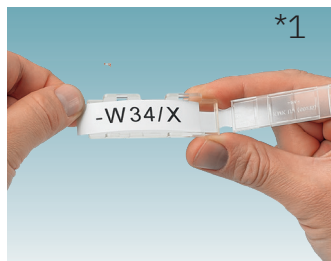

Kunststoff-Kabelmarker, transparent, unbeschriftet. Einfach Schilder einlegen.

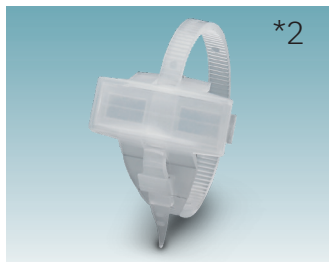

Kunststoff-Kabelmarker, transparent, unbeschriftet. Inklusiv Kabelbinder. Montageart: Kabelbinder-montage



Kabelmarkerträger, transparent, unbeschriftet. Montageart: Kabelbinder-montage Für den Aussenbereich geeignet (UV-Beständig)

Bezeichnung *1	Art.-Nr. / Eldas-Nr. Barcode	
KMK 1 (25x6mm)		0830745
KMK 2 (29x8mm)	1005266	
KMK 4 (40x17mm)		1005305
KMK 5 (60x15mm)	0830746	
Varianten inkl. Kabelbinder *2		
KMK (29x8mm)		1005208
KMK 3 (40x17mm)	1005211	
Varianten UV-Beständig *3		
KMK UV (29x8mm)		1014107
KMK UV (40x17mm)	1014109	
KMK UV (60x15mm)		1014108
Beschriftungsstreifen für Thermomark GO		
MM-EMT (EX4)R C1	1169312	
MM-EMT (EX6)R C1		0803963
MM-EMT (EX8)R C1	0803965	
MM-EMT (EX15)R C1		0803966
MM-EMT (EX17)R C1	0803967	
MM-EMT (EX18)R C1		0803968
MM-EMT (EX23)R C1	0803969	