


# RJ45 カラーパッチケーブルシリーズ

オフィス、建物、制御盤等の保護された産業アプリケーションに最適な  
 UL Listed認証パッチケーブル

- ☑ 最大10 Gbps (CAT6A) のデータ伝送
- ☑ 選べるケーブル長 0.3m~20m (0.1m~50m)\*
- ☑ UL Listed、CE適合、WEEE指令対応
- ☑ オーバーモールドのクリップ部保護デザイン
- ☑ 9種類のカラーバリエーション (グレー、イエロー、オレンジ、  
 レッド、グリーン、バイオレット、ブルー、ブラック、ホワイト)
- ☑ PoE++に対応
- ☑ ハロゲンフリー

\*0.1m~50mはグレーのみになります。

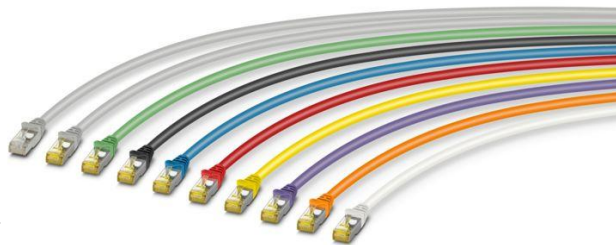

## 特長

### ① 最大10 Gbps (CAT6A) のデータ伝送

CAT6A (最大10Gbps) までの高速伝送に対応します。  
 360°シールドで理想的なEMC特性のCAT6A対応ケーブルで、  
 PoE++の給電規格にも対応します。



### ③ 選べるケーブル長 0.3m ~ 20m\*

最適なケーブル長を選定頂くことで無理な屈曲、電圧降下の  
 防止ができ、施工性の向上とネットワークの安定性が図れます。


\*カラーにより長さのバリエーションは異なります。

\*グレーの長さは0.1m~50mになります。

ケーブル長さ			
0.3m	3.0m	6.5m	10.0m
0.5m	3.5m	7.0m	12.5m
1.0m	4.0m	7.5m	15.0m
1.5m	4.5m	8.0m	20.0m
2.0m	5.0m	8.5m	-
2.5m	6.0m	9.0m	-

### ② 9種類のカラーバリエーション

9種類のケーブルカラーバリエーションにより、回線種別を細分  
 化でき、複雑なネットワーク管理、トラブル対応、保守が容易に  
 なります。

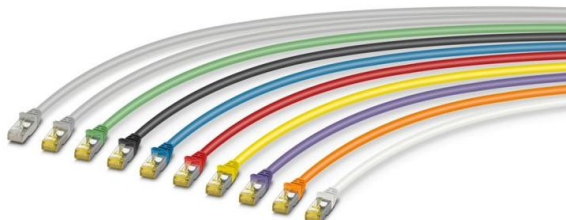

### ④ 堅牢なクリップ保護デザイン

コネクタハウジングはオーバーモールド成形で耐久性が高く、破損  
 防止のためにラッチ部が保護されたデザインです。耐振動性、耐衝  
 撃性も産業用途を想定した厳しい試験条件をクリアしています。

### ⑤ 各種適合および認証

本シリーズはUL Listed、CE、UKCA適合、WEEE指令対応など  
 信頼性の高い製品です。



ケーブル種 ケーブル色	BC6A				
	グレー	イエロー	オレンジ	レッド	グリーン
ケーブル長*					
0.3m	1227572	1697689	1698015	1697671	1523697
0.5m	1227573	1697691	1698016	1697672	1523698
1.0m	1227575	1697692	1698017	1697673	1523699
1.5m	1227578	1697693	1698018	1697675	1523700
2.0m	1227580	1697694	1698019	1697676	1523701
3.0m	1227581	1697696	1698020	1697677	1523702
5.0m	1227583	1697697	1698021	1697678	1523703
7.5m	1227585	1697698	1698022	1697679	1523704
10.0m	1227588	1697703	1698023	1697680	1523705
12.5m	1227590	1697704	1698024	1697685	1523707
15.0m	1227591	1697705	1698025	1697686	1523708
20.0m	1227593	1697706	1698027	1697688	1523709

ケーブル色 ケーブル長*	バイオレット	ブルー	ブラック	ホワイト
				
0.3m	1698001	1697660	1639416	1698028
0.5m	1698002	1697662	1639417	1698029
1.0m	1698003	1697663	1639418	1698030
1.5m	1698004	1697664	1639419	1698031
2.0m	1698005	1367338	1639421	1698032
3.0m	1698006	1697665	1639423	1698033
5.0m	1698007	1367339	1639424	1698034
7.5m	1698008	1697666	1639425	1698035
10.0m	1698009	1697667	1639426	1698036
12.5m	1698010	1697668	1639427	1698037
15.0m	1698011	1697669	1639428	1698038
20.0m	1698012	1697670	1639429	1698040

\*1: 表の長さはバリエーションの一部です。  
\*2: ケーブル長のバリエーションはケーブル色により異なります。

◆ ケーブル仕様

ケーブルタイプ	BC6A
伝送速度	CAT6A ~10Gbps
線数	8
シース材質	LSZH(低煙・ハロゲンフリー)
電線サイズ	AWG26
シールド	S/FTP
特長	高速伝送用

■ CAT5 1Gbps伝送用の別シリーズもございます。詳細はお問い合わせください。

仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。  
製品の使用上の注意についてはHPよりご確認ください。



フェニックス・コンタクト株式会社

本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9  
友泉新横浜一丁目ビル6階

東京支店 03-6712-3088    さいたま支店 048-631-3371  
東北支店 022-226-8890    北陸支店 076-210-4360  
静岡支店 054-202-6324    名古屋支店 052-589-3810  
大阪支店 06-6350-2722    京都支店 075-325-5990  
広島支店 082-568-1664    福岡支店 092-418-2030

www.phoenixcontact.co.jp

