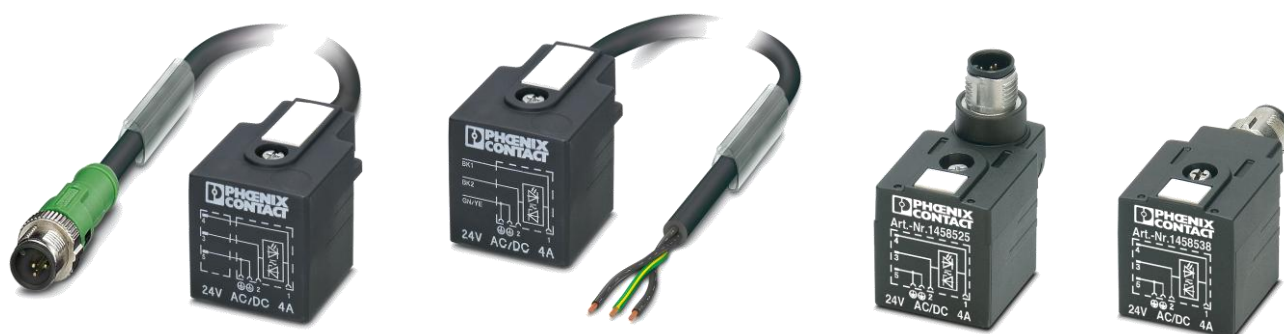


DINバルブコネクタ

油圧および空圧制御の電磁弁（ソレノイド）などの接続に使用されるDINバルブコネクタ。

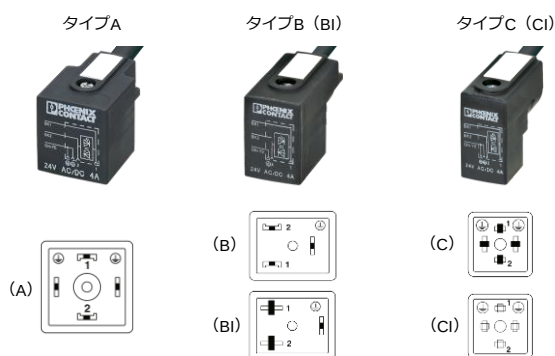
ケーブル付きコネクタで組立不要。M3ねじで簡単に取り付けることができ、施工の簡素化と工数削減が可能です。



特長

① 各種タイプをラインアップ

DINバルブコネクタで主に使用される4つのタイプをラインアップしています。



② オーバーモールドケーブル

ポリウレタン（またはPVC）ケーブルのオーバーモールドにより、組み立て不要でそのまま機器に取り付けて使用できます。また、ケーブル無しタイプ（M12コネクタ付き）も選定いただけます。



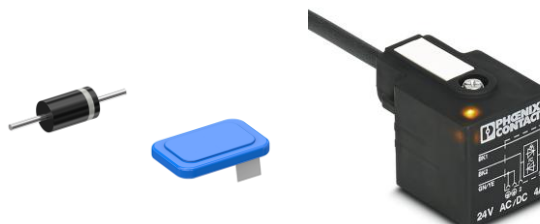
■ DINバルブコネクタ

DIN EN 175301-803に準拠したDINバルブコネクタは、主に電子機器や産業用機器の接続に使用されます。特に油圧・空圧機器と組み合わせてソレノイドバルブと使用されることが多いコネクタです。








③ 保護回路やLEDを内蔵

ツェナーダイオードによる保護回路を内蔵したタイプをラインアップしています。外部回路での保護が不要で、接続機器を過電圧から保護できます。保護回路内蔵タイプにはLEDインジケータも内蔵されており、視覚的に動作確認が行えます。



製品ラインアップ

     ■DINバルブコネクタ（M12コネクタケーブル付き）

			タイプA		タイプB		タイプBI		タイプC		タイプCI	
保護等級：IP67 保護回路：ツェナーダイオード※ LED：有り（保護有りタイプのみ） ケーブル材料：ポリウレタン												
												
			保護有り※	保護無し	保護有り※	保護無し	保護有り※	保護無し	保護有り※	保護無し	保護有り※	保護無し
M12コネクタ (Aコード) 	 ストレート	1.5m	1400768		1400776		1400772		1400784		1400780	
		3m	1400769		1400777		1400773		1400785		1400781	
		5m	1400770		1400778		1400774		1400786		1400782	
		10m	1400771		1400779		1400775		1400787		1400783	
		可変長	1434921	1400895	1435328	1400903	1435179	1400900	1435629	1400919	1435470	1400916
	 アングル	1.5m	1434934		1435331		1435182		1435483		1435632	
		3m	1434947		1435344		1435195		1435496		1435645	
		5m	1434950		1435357		1435205		1435506		1435658	
		10m	1434963		1435360		1435218		1435519		1435661	
		可変長	1434976	1400896	1435373	1400905	1435221	1400901	1435674	1400920	1435522	1400917
 ばら線	1.5m	1434989	1402983	1435386		1435234		1435535		1435687		
	3m	1434992	1439544	1435399		1435247		1435548		1435690		
	5m	1435001	1402984	1435409		1435250	1439065	1435551	1400814	1435700		
	10m	1435014	1400732	1435412		1435263	1438862	1435564	1400641	1435713		
	可変長	1435027	1400897	1435425	1400909	1435276	1400902	1435726	1400921	1435577	1400918	

可変長品番ではケーブル長を指定できます（0.2～40m）。バリスタ保護タイプやPVCケーブルについては別途お問い合わせください。

■DINバルブコネクタ（M12コネクタ付き）

		タイプA	タイプB	タイプBI
保護等級：IP67 コネクタ：M12コネクタ（Aコード） 保護回路：ツェナーダイオード LED：有り				
コネクタ引出し方向	垂直方向	1458525	1458541	1458567
	水平方向	1458538	1458554	1458570



仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
 製品の使用上の注意についてはHPよりご確認ください。

フエニックス・コンタクト株式会社

本 社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9
 友泉新横浜一丁目ビル6階

東京支店 03-6712-3088 さいたま支店 048-631-3371
 東北支店 022-226-8890 北陸支店 076-210-4360
 静岡支店 054-202-6324 名古屋支店 052-589-3810
 大阪支店 06-6350-2722 京都支店 075-325-5990
 広島支店 082-568-1664 福岡支店 092-418-2030

www.phoenixcontact.co.jp

