



新春特別企画&大特価!

2026年3月31日 受注分までの期間限定です!

いつでも、どこでも、かんたん印字! のモバイルプリンタ

THERMOMARK GO / 製品No.1090747

- ◆ スマホ一つでかんたん印字!
- ◆ 専用ソフトでPCでも印字可能!
- ◆ 100種類以上のマテリアルで柔軟な印字対応が可能!
- ◆ コンパクトで持ち運び楽々!




THERMOMARK GO BAG


先着100名様限定
プレゼント!!



9.5mm 記録板

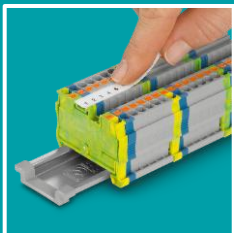

マークチューブ

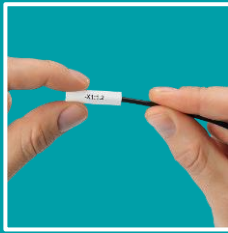

デバイスマーキング



▲ 紹介動画はこちら



▲ THERMOMARK GO
モバイルアプリ
ダウンロードはこちら

切断工具



強靱な刃による抜群の切断能力！ CUTFOX 18 / 製品No.1212129

- ◆ 切断線径：直径18 mmまで
- ◆ 焼き戻し処理された強靱な刃



切れ味にこだわった万能はさみ！ CUTFOX-ES-1 / 製品No. 1139721

- ◆ 銅板、ナイロン繊維など切断可能
- ◆ ギザギザの刃先で様々な用途に
- ◆ ベルト取付可能な専用カバー付き



剥き線工具



手のひらサイズのコンパクト設計！ WIREFOX 2,5 / 製品No.1212368

- ◆ 適用線径：0.08-2.5 mm^φ
- ◆ 最大剥き線長さ：15mm
- ◆ 電線カッター付き



信頼の4枚刃できれいにストリップ！ WIREFOX-E 4 / 製品No.1212704

- ◆ 適用線径：0.1-4 mm^φ
- ◆ 最大剥き線長さ：18 mm
- ◆ 電線カッター付き



※別売り替え刃で
0.04-16 mm^φまで対応可能

フェルール用圧着工具



フェルール圧着の新定番！ CRIMPFOX CENTRUS 10S / 製品No.1213154

- ◆ 適用線径：0.14-10 mm^φ
- ◆ 幅広い線径に対応
- ◆ ダイ選定不要でラクに圧着



※圧着形状はイメージです。



新機構搭載！圧着方向の選択可能！ CRIMPFOX DUO 10 / 製品No.1031721

- ◆ 適用線径：0.14-10 mm^φ
- ◆ 幅広い線径に対応
- ◆ ダイ回転で圧着方向選択可能



※圧着形状はイメージです。

TOOL fox
特設サイト



[ドイツ工具女子 \(@TOOL fox GIRL\) さん / Twitter](#)

「工具好きな人、Twitterと特設サイトで待ってます！」

工具女子



仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
製品の使用上の注意についてはHPよりご確認いただけます。



フェニックス・コンタクト株式会社

本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

東京支店 03-6712-3088 さいたま支店 048-631-3371
東北支店 022-226-8890 北陸支店 076-210-4360
静岡支店 054-202-6324 名古屋支店 052-589-3810
大阪支店 06-6350-2722 京都支店 075-325-5990
広島支店 082-568-1664 福岡支店 092-418-2030

www.phoenixcontact.co.jp

