


Schmale elektronische Geräteschutzschalter




Universell auf 6 mm

Schmale elektronische Geräteschutzschalter Universell auf 6 mm

Optimal geeignet für einfache Potenzialverteilung: Der einkanalige Schutzschalter PTCB ist brückbar zum Reihenklemmensystem CLIPLINE complete und schützt Verbraucher von 0,1 bis 8 A. Bei schmaler Baubreite sorgt der Geräteschutz für schnelle Wiederverfügbarkeit im Fehlerfall.

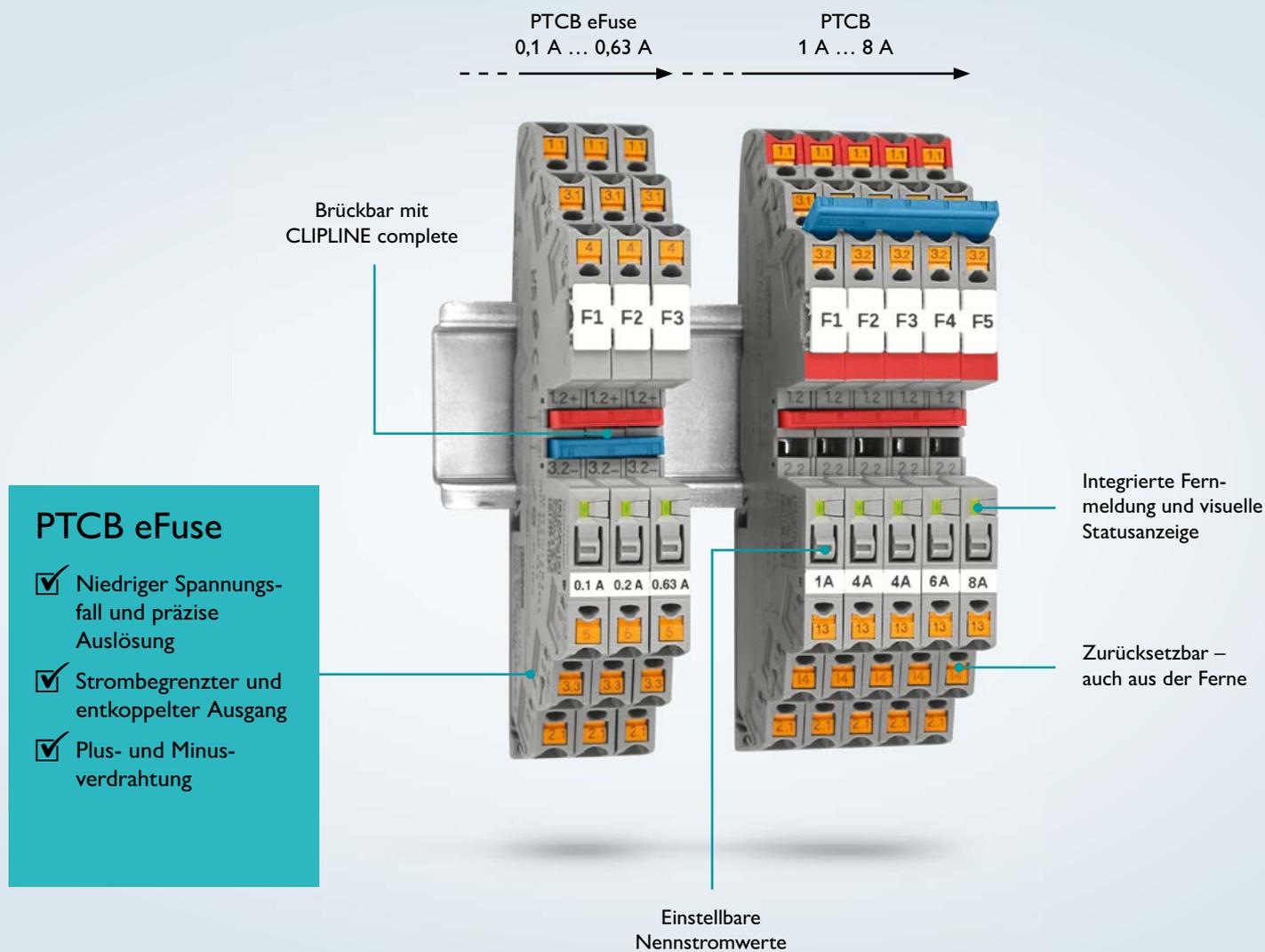

Produktvorteile

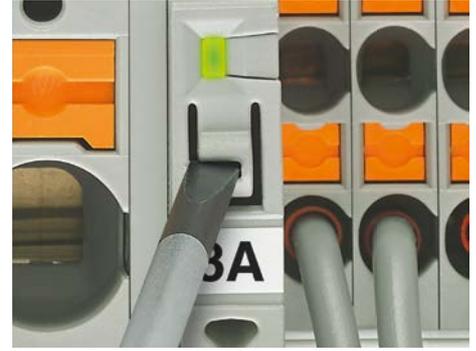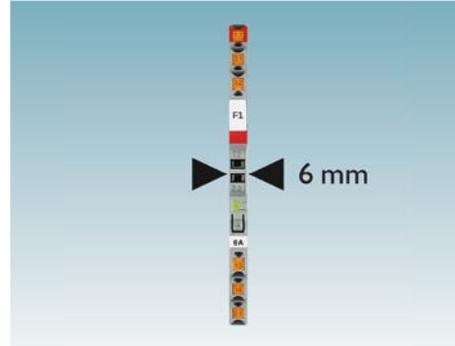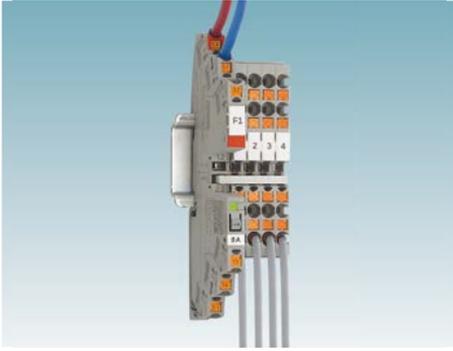

Applikationen einfach aufbauen

PTCB ist brückbar zum Reihenklemmenprogramm CLIPLINE complete. Sie verwenden Standardreihenklemmen und Zubehör aus dem CLIPLINE complete-System und müssen keine neuen Materialien qualifizieren.

Mehr Platz im Schaltschrank


Mit dem PTCB lassen sich Potenzialverteilung und Geräteschutz schnell und platzsparend vereinen. Auf einer Baubreite von nur 6 mm schützt der PTCB sicher vor Überlast und Kurzschlussströmen.

Flexibel einsetzen

Mit einstellbaren Stromwerten von 0,1 bis 8 A werden Sie diversen Anwendungen gerecht. Auch während der Inbetriebnahme lassen sich Anpassungen vornehmen und auf Änderungen in der Applikation reagieren.

Auszug aus unserem Produktprogramm

Bemessungsstrom	Signal	Betriebsspannung	NEC Class 2	Typ	Art.-Nr.
0,1 A	potenzialfreier Kontakt 13/14	10 V ... 30 V	✓	PTCB E1 24DC/0.1A NO	1464484
0,2 A				PTCB E1 24DC/0.2A NO	1361055
0,5 A				PTCB E1 24DC/0.5A NO	1361051
0,63 A				PTCB E1 24DC/0.63A NO	1464486
0,1 A ... 0,63 A				PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO	1441495
1 A		18 V ... 30 V	✓	PTCB E1 24DC/1A NO	2909902
2 A				PTCB E1 24DC/2A NO	2909903
3 A				PTCB E1 24DC/3A NO	2909904
1 A ... 3 A		18 V ... 27,5 V	-	PTCB E1 24DC/1-3A NO	2909909
4 A		18 V ... 30 V		PTCB E1 24DC/4A NO	2909906
1 A ... 4 A				PTCB E1 24DC/1-4A NO	2908261
6 A				PTCB E1 24DC/6A NO	2909908
8 A				PTCB E1 24DC/8A NO	2909910
1 A ... 8 A		18 V ... 30 V	PTCB E1 24DC/1-8A NO	2908262	
0,1 A		Statusausgang und Reset-Eingang	10 V ... 30 V	✓	PTCB E1 24DC/0.1A SI-R
0,2 A	PTCB E1 24DC/0.2A SI-R				1361049
0,5 A	PTCB E1 24DC/0.5A SI-R				1361043
0,63 A	PTCB E1 24DC/0.63A SI-R				1464485
0,1 A ... 0,63 A	PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R				1441496
1 A	18 V ... 30 V		✓	PTCB E1 24DC/1A SI-R	1135751
2 A				PTCB E1 24DC/2A SI-R	1135749
4 A				PTCB E1 24DC/4A SI-R	1135745
1 A ... 4 A	18 V ... 27,5 V		-	PTCB E1 24DC/1-4A SI-R	1135753
6 A	18 V ... 30 V			PTCB E1 24DC/6A SI-R	1135740
8 A				PTCB E1 24DC/8A SI-R	1135734
1 A ... 8 A				PTCB E1 24DC/1-8A SI-R	1135752

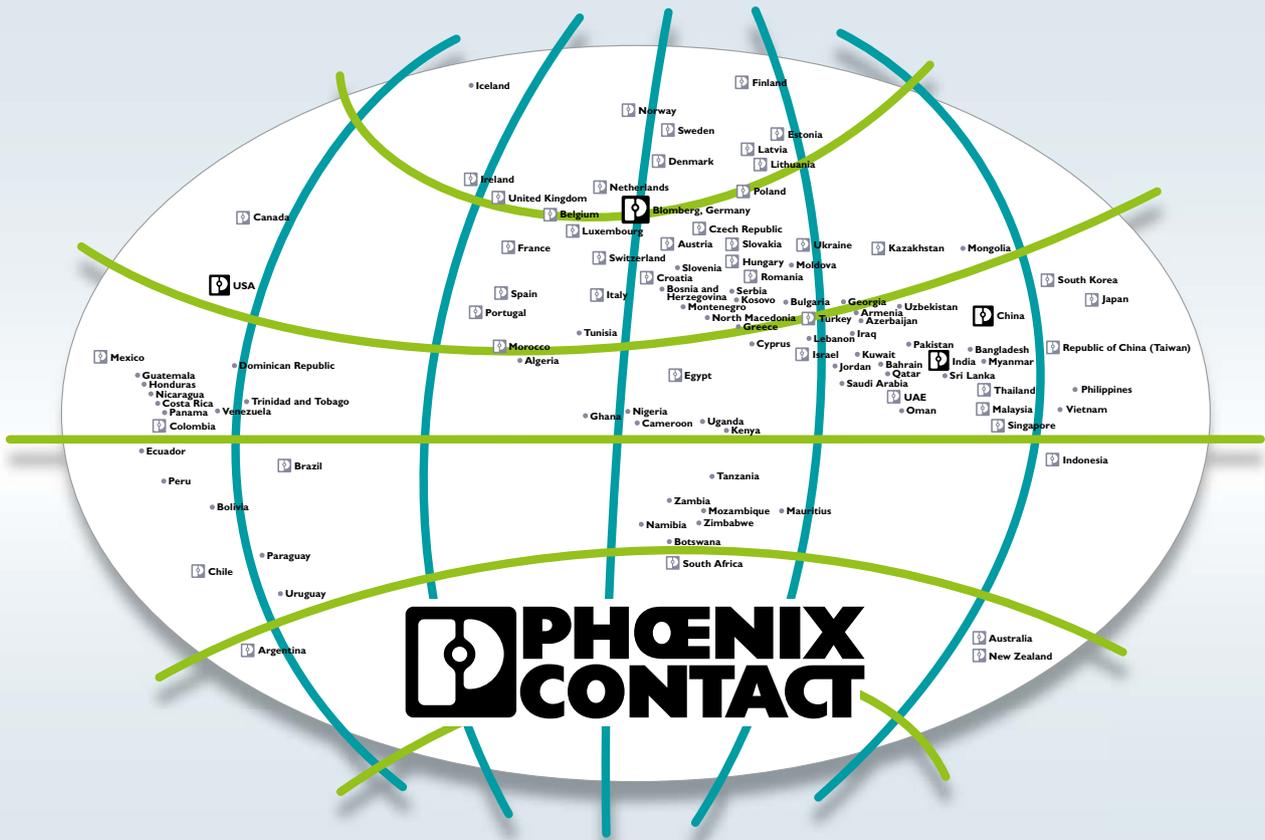

Ihr Partner vor Ort

Phoenix Contact ist ein weltweit agierender Marktführer mit Unternehmenszentrale in Deutschland. Die Unternehmensgruppe steht für zukunftsweisende Produkte und Lösungen für die umfassende Elektrifizierung, Vernetzung und Automatisierung aller Sektoren von Wirtschaft und Infrastruktur. Ein globales Netzwerk in mehr als 100 Ländern mit 22.000 Mitarbeitenden garantiert die wichtige Nähe zum Kunden.

Mit einem breitgefächerten und innovativen Produktportfolio bieten wir unseren Kunden zukunftsfähige Lösungen für unterschiedliche Applikationen und Industrien. Das gilt insbesondere für die Zielmärkte Energie, Infrastruktur, Industrie und Mobilität.

Ihren lokalen Partner finden Sie auf
[phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com)