



# Mobil mit Stil

Sortimo BOXXen im Überblick





# Mobil mit Stil

## Installationsklemmen-Starterset

### PTI INSTA L-BOXX®

Sortimo L-BOXX® inklusive:

- 108 PTI-Installationsklemmen mit Querschnitt 0,14 mm<sup>2</sup> bis 16 mm<sup>2</sup>
- 19 Abschlussdeckel
- 5 Auflageböcke
- 20 Steckbrücken
- 1 Schraubendreher
- Markierung und Zubehör



CASE PTI INSTA L-BOXX DE  
Art.-Nr. 1185519

### PTFIX L-BOXX®

Sortimo L-BOXX® inklusive:

- 130 Verteilerblöcke mit Querschnitt 0,14 mm<sup>2</sup> bis 4 mm<sup>2</sup>
- 60 Tragschienenadapter
- 20 Schraubflansche
- Steckbrücken und Markierung



CASE PTFIX L-BOXX DE  
Art.-Nr. 1092040

### PTFIX L-BOXX® 2.0

Jetzt auch mit PTFIX für 10-mm<sup>2</sup>-Einspeisungen

Sortimo L-BOXX® inklusive:

- 92 Verteilerblöcke mit Querschnitt 0,14 mm<sup>2</sup> bis 6 mm<sup>2</sup>
- 53 Tragschienenadapter
- 16 Schraubflansche
- Steckbrücken und Markierung



CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE  
Art.-Nr. 1164787

## KNX-Starterset

### KNX L-BOXX® mini

Sortimo L-BOXX® mini inklusive:

- 56 Doppelstockklemmen für KNX-Bus in der Gebäudeinstallation
- Querschnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> bis 1,5 mm<sup>2</sup>
- 4 Abschlussdeckel
- 12 Steckbrücken
- Markierung und Zubehör



CASE KNX L-BOXX MINI DE  
Art.-Nr. 1180883

## PTFIX-Starterset

### PTFIX L-BOXX® mini

Sortimo L-BOXX® mini inklusive:

- 5 Verteilerblöcke mit Einspeisekontakt bis 10 mm<sup>2</sup> und Abgriffkontakt bis 6 mm<sup>2</sup>, Farbe: blau
- 5 Verteilerblöcke mit Einspeisekontakt bis 10 mm<sup>2</sup> und Abgriffkontakt bis 6 mm<sup>2</sup>, Farbe: grün/gelb
- 10 Tragschienenadapter
- Markierungsmaterial selbstklebend, längs bedruckt mit fortlaufenden Zahlen: 1 bis 20




CASE PTFIX L-BOXX MINI DE  
Art.-Nr. 1182117

# Mein Drucker-to-GO

Mit dem mobilen Etikettendrucker THERMOMARK GO erstellen Sie Beschriftungen direkt vor Ort auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Das handliche und robuste Gerät ermöglicht so eine übersichtliche Beschriftung für zahlreiche Anwendungen im Umfeld der Elektroinstallation. THERMOMARK GO verarbeitet eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien. Ein Materialwechsel ist dabei im Handumdrehen erledigt. Die automatische Materialerkennung macht die Beschriftung so einfach wie nie. Kennzeichnen Sie Ihre Elektroinstallationen übersichtlich, flexibel und zeitsparend.

Mehr Informationen unter [phoenixcontact.com/ThermomarkGo](https://phoenixcontact.com/ThermomarkGo)

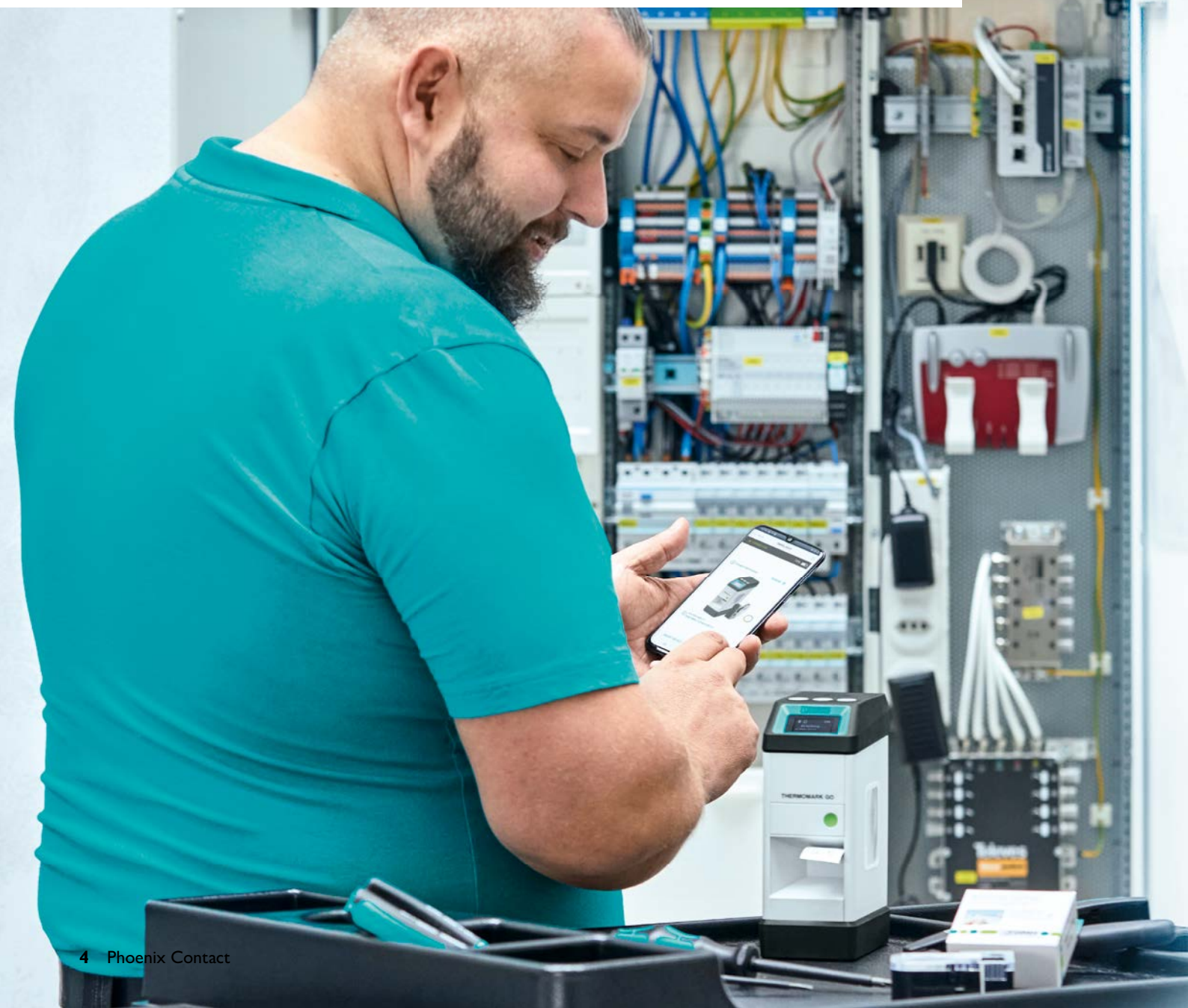

# Drucker

## Einfach mobil beschriften mit dem THERMOMARK GO

Einfach und überall beschriften: Steuern Sie den mobilen Etikettendrucker mit Ihrem Smart Device und erstellen Sie Beschriftungen einfach und flexibel auf vorgestanzten Etiketten oder Endlosetiketten bis zu einer Materialbreite von 24 mm.

neu

### Lieferumfang:

Akku, Netzteil inklusive vier Adapter, USB-Kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, Kurzanleitung

THERMOMARK GO  
Art.-Nr. [1090747](#)



## THERMOMARK GO SET

Einfach und überall beschriften: Steuern Sie den mobilen Etikettendrucker mit Ihrem Smart Device und erstellen Sie Beschriftungen einfach und flexibel auf vorgestanzten Etiketten oder Endlosetiketten bis zu einer Materialbreite von 24 mm.

neu

### Lieferumfang:

Koffer, Akku, Netzteil inklusive vier Adapter, USB-Kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, Kurzanleitung

THERMOMARK GO SET  
Art.-Nr. [1221548](#)



# Drucker

## THERMOMARK GO.K

Der Handheld-Drucker ist ideal geeignet für die schnelle Kennzeichnung vor Ort. Er ist leicht zu bedienen und bietet Ihnen vielseitige Funktionen. Mit diesem Drucker bedrucken Sie sowohl vorgestanzte Etiketten und Schilder als auch Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm.

Hinweis: Der Drucker kann mit Akku oder sechs AA-Batterien betrieben werden.

THERMOMARK GO.K  
Art.-Nr. [1184146](#)



## THERMOMARK GO.K SET

Der Handheld-Drucker ist ideal geeignet für die schnelle Kennzeichnung vor Ort. Er ist leicht zu bedienen und bietet Ihnen vielseitige Funktionen. Mit diesem Drucker bedrucken Sie sowohl vorgestanzte Etiketten und Schilder als auch Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm.

**Lieferumfang:**

Koffer, Akku, Netzteil inklusive vier Adapter, USB-Kabel, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, Kurzanleitung

THERMOMARK GO.K SET  
Art.-Nr. [1184148](#)



# Werkzeugkoffer

## CRIMPFOX 4 IN 1 SET

Werkzeug zur Verarbeitung von Aderendhülsen nach DIN 46228-4 von 0,5 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>, ausgestattet mit Zwangssperre, Schneid-, Abisolier-, Verdrill- und Crimpeinheit, mit drei Magazinen, inklusive je ein Streifen Aderendhülsen von 0,5 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>, verpackt im robusten Kunststoffkoffer.




Die CRIMPFOX 4 IN 1 vereint vier Funktionen in einem Werkzeug: Schneiden, Abisolieren, Verdrillen und Verpressen. So können Sie Aderendhülsen in gegurteter Form zeitsparend und komfortabel verarbeiten.



CRIMPFOX 4 IN 1 SET  
Art.-Nr. 1200102

## L-BOXX®

			
<b>Beschreibung</b>	<b>L-BOXX® 102 als Leerbox (inkl. Schaumstoffeinlage)</b>	<b>L-BOXX® mini als Leerbox</b>	
Art.-Nr.	1179667	1105704	
<b>Zubehör für die L-BOXX® 102</b>			
			
<b>Beschreibung</b>	<b>Schaumstoffeinlage im Deckel für die Leerbox</b>	<b>Mulde mit 12 Fächern für die Leerbox</b>	<b>Mulde mit 5 Fächern für die Leerbox</b>
Art.-Nr.	1428647	1428872	1475051

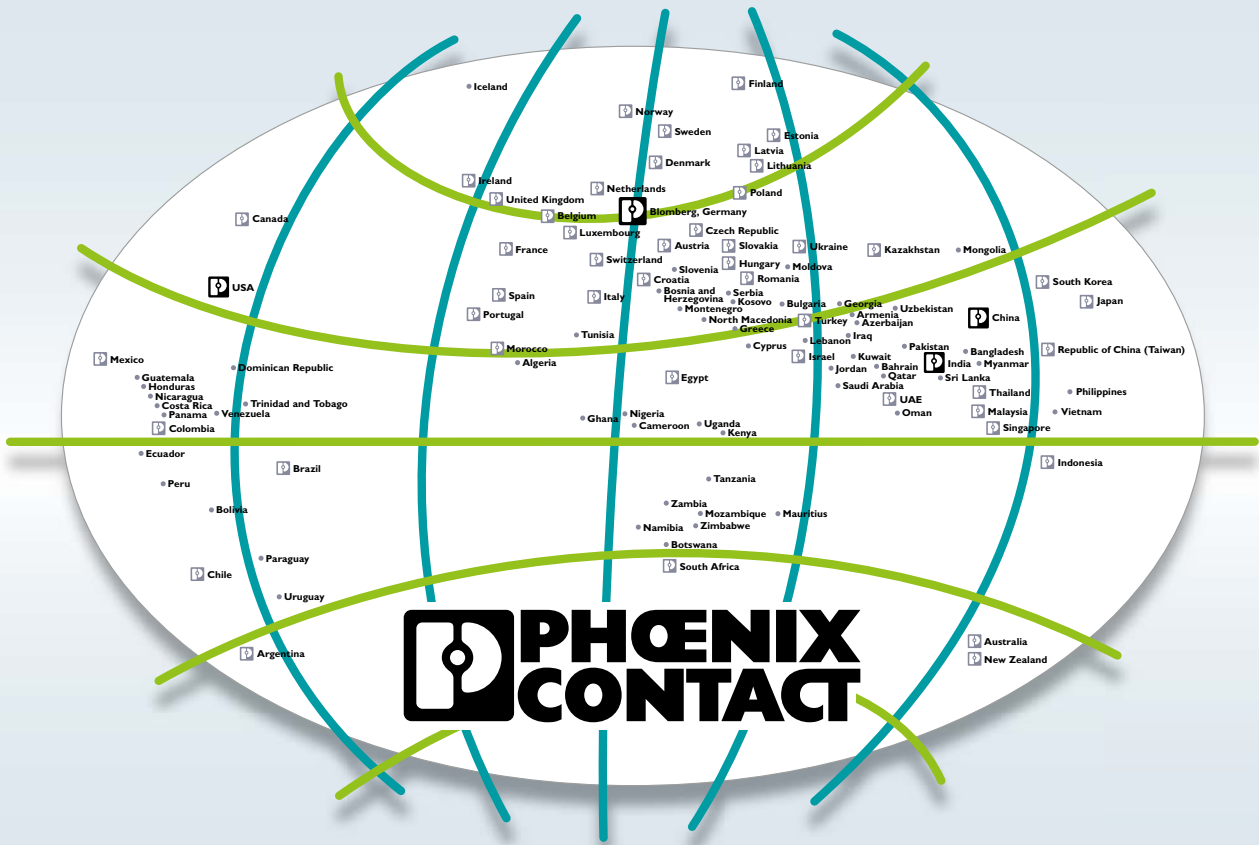

## Ihr Partner vor Ort

Phoenix Contact ist ein weltweit agierender Marktführer mit Unternehmenszentrale in Deutschland. Die Unternehmensgruppe steht für zukunftsweisende Produkte und Lösungen für die umfassende Elektrifizierung, Vernetzung und Automatisierung aller Sektoren von Wirtschaft und Infrastruktur. Ein globales Netzwerk in mehr als 100 Ländern mit 22.000 Mitarbeitenden garantiert die wichtige Nähe zum Kunden.

Mit einem breitgefächerten und innovativen Produktportfolio bieten wir unseren Kunden zukunftsfähige Lösungen für unterschiedliche Applikationen und Industrien. Das gilt insbesondere für die Zielmärkte Energie, Infrastruktur, Industrie und Mobilität.

Ihren lokalen Partner finden Sie auf  
[phoenixcontact.com](https://phoenixcontact.com)