

# Push-X式端子台

XTシリーズ（断路・2段端子台）

Push-X式端子台に、新ラインアップがリリース！  
進化した新しい接続技術“Push-Xテクノロジー”を体験してみてください。


# Push-X Technology

Designed by Phoenix Contact

新製品

## THE NEW WIRING EXPERIENCE

新しい接続体験を

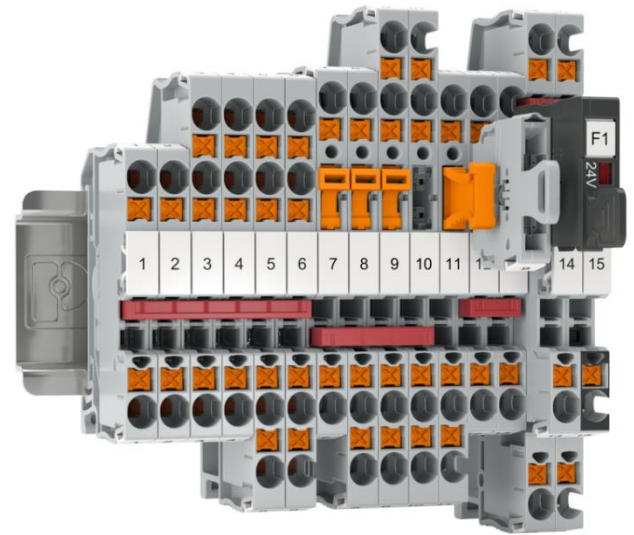


### ● Push-Xテクノロジー 特長

#### ① 確実な配線




カチッという音で確実に配線  
目視で接続確認

#### ② 機能付き端子台

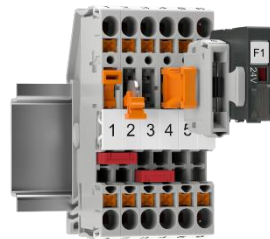


断路レバーやプラグなどの  
機能を搭載した端子台

#### ③ 豊富なアクセサリ

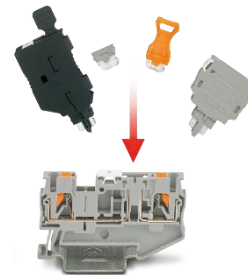

アクセサリのプラグには抵抗などの  
素子やヒューズが搭載可能

#### ④ 多段端子台

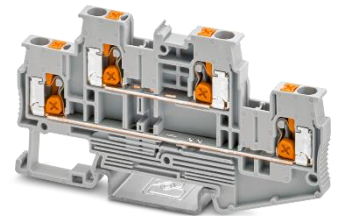


上下段で系統分けが簡単で  
分かりやすい配線を実現

### ● 配線手順



1. 電線を奥まで入れる  
プリテンションされた挿入口に電線を奥まで入れる

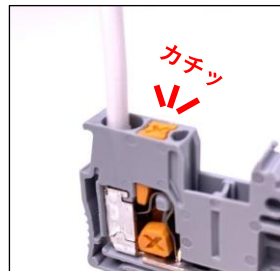

2. カチッで接続完了  
カチッという音で配線が完了したことを実感



3. ボタンを押し込む  
ボタンがロックされるまでしっかり押し込む



4. 電線リリース  
専用工具不要でプラスドライバーでも作業可能

外観							
型式	灰	XT 2,5-TG	XT 2,5-TWIN-TG	XT 2,5-QUATTRO-TG	XT 2,5-MT	XT 2,5-TWIN-MT	XT 2,5-QUATTRO-MT
製品番号		<a href="#">1462719</a>	<a href="#">1462724</a>	<a href="#">1462727</a>	<a href="#">1462716</a>	<a href="#">1462720</a>	<a href="#">1462725</a>
型式	青	-	-	-	XT 2,5-MT BU	XT 2,5-TWIN-MT BU	XT 2,5-QUATTRO-MT BU
製品番号		-	-	-	<a href="#">1462717</a>	<a href="#">1462721</a>	<a href="#">1462726</a>
型式	緑/黄	-	-	-	-	-	-
製品番号		-	-	-	-	-	-
終端板		D-PT 2,5-MT <a href="#">3211003</a>	D-PT 2,5-TWIN-MT <a href="#">3211317</a>	D-ST 2,5-QUATTRO-MT <a href="#">3038590</a>	D-PT 2,5-MT <a href="#">3211003</a>	D-PT 2,5-TWIN-MT <a href="#">3211317</a>	D-ST 2,5-QUATTRO-MT <a href="#">3038590</a>
定格電圧/電流	500V / 20A						
適合電線範囲 燃線/フェールル付き	0.75 mm <sup>2</sup> ~ 4 mm <sup>2</sup> / 0.5 mm <sup>2</sup> ~ 2.5 mm <sup>2</sup>						
むき線長さ	10~12 mm						
寸法(mm) WxDxH*NS 35/7,5取付時	5.2 x 61.9 x 36.8	5.2 x 73.7 x 36.8	5.2 x 84 x 36.8	5.2 x 61.9 x 38.4	5.2 x 73.7 x 38.4	5.2 x 84 x 38.4	

外観			
型式	灰	XTTB 2,5	XTTB 2,5-PV
製品番号		<a href="#">1453789</a>	<a href="#">1453890</a>
型式	青	XTTB 2,5 BU	-
製品番号		<a href="#">1453899</a>	-
型式	緑/黄	XTTB 2,5-PE	-
製品番号		<a href="#">1453897</a>	-
終端板		D-XTTB 2,5 <a href="#">1453880</a>	D-XTTB 2,5 <a href="#">1453880</a>
定格電圧/電流	800V / 22A		
適合電線範囲 燃線/フェールル付き	0.75 mm <sup>2</sup> ~ 4 mm <sup>2</sup> / 0.5 mm <sup>2</sup> ~ 2.5 mm <sup>2</sup>		
むき線長さ	10~12 mm		
寸法(mm) WxDxH*NS 35/7,5取付時	5.2 x 90 x 47.6		



Push-Xテクノロジー詳細はこちら

## フェニックス・コンタクト株式会社

本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9  
友泉新横浜一丁目ビル6階

東京支店 03-6712-3088    さいたま支店 048-631-3371  
東北支店 022-226-8890    北陸支店 076-210-4360  
静岡支店 054-202-6324    名古屋支店 052-589-3810  
大阪支店 06-6350-2722    京都支店 075-325-5990  
広島支店 082-568-1664    福岡支店 092-418-2030

www.phoenixcontact.co.jp



マーキング			
外観		市販記名板9.5mm幅	専用マーキング
	OR		
		市販の記名板9.5mm幅 使用可能!	当社で印字 or 別途専用プリンタ必要
専用マーキング	型式 / 品番	中央用	UCT-TM 5 <a href="#">0828734</a>
		側面用	UCT-TMF 5 <a href="#">0828744</a>

ブリッジバー			
外観			
型式 / 品番	2極	FBS 2-5	<a href="#">3030161</a>
	3極	FBS 3-5	<a href="#">3030174</a>
	4極	FBS 4-5	<a href="#">3030187</a>
	5極	FBS 5-5	<a href="#">3030190</a>
	10極	FBS 10-5	<a href="#">3030213</a>
	20極	FBS 20-5	<a href="#">3030226</a>

終端止め			
外観			
型式 / 品番	CLIPFIX 35		<a href="#">3022218</a>

仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。