



リモートアクセス用クラウド

new

mGuard Secure Cloud

mGuard *secure cloud*


費用対効果に優れたセキュアな遠隔サポート

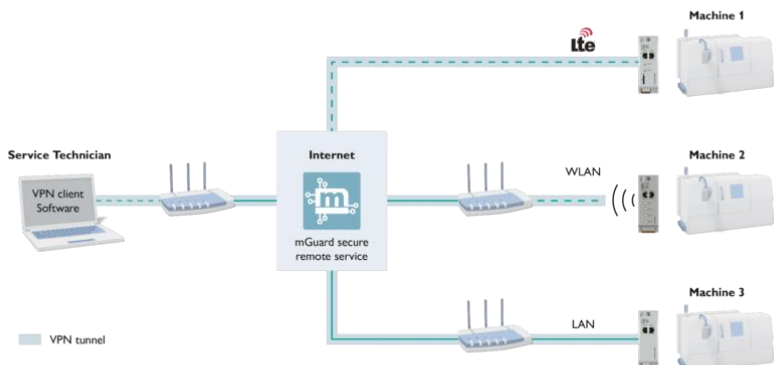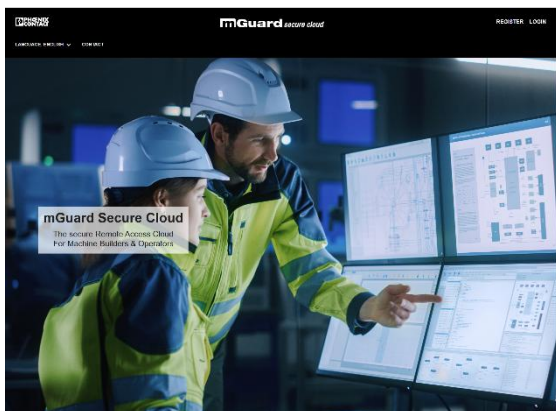

● 特長

クラウド上のウィザードでかんたん接続設定

- 設定ウィザードを実行し、生成された設定ファイルを設備側のmGuard Secure Cloud対応VPN機器(mSC対応機器)と監視用クライアント端末に読み込ませるだけ
- **START** ボタンで監視クライアントから遠隔設備にセキュアなリモートアクセス開始

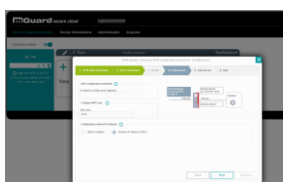

費用対抗効果に優れている

- クライアント端末側は、オープンな無料クライアントからのアクセス (OpenVPN)、同時2ユーザーアクセス、計8GB/月まで無料
- 設備側は接続数による従量課金なし (IPSec VPN)

メッシュ構造で高い可用性

- クラウドはメッシュ構造によって冗長接続され途中経路のどこかで問題があっても代替経路での接続可能



グローバルで利用可能

- 世界各地にある設備を世界中から保守可能
- 中国にある設備とのセキュアで安定したVPN通信による監視を可能にするオプションChina VPN+を用意

 


セキュリティ機能

- 2要素認証
- 役割設定
- ユーザーグループ別制限
- マシン・サブネット・アクセス制御
- パスワードポリシー
- 設備側のスイッチ操作でVPN接続開始停止 (FL MGUARD使用時)


使い勝手の良さ

- L2, L3プロトコルサポート
- 各種クライアント端末からアクセス可能 (Windows, macOS, Linux, iPad, iPhone, Android)
- 接続モニタ、アクセスロギング、トラフィックロギング



品名	別名	品番	概略	ライセンス期間
CLOUD-SC-SC4	Remote Access+	1490439	同時アクセスユーザー1人追加+4GB/月	1年
CLOUD-SC-CHINA+	China VPN+	1490436	中国との安定した接続	1年
CLOUD-SC-TRAFFIC1000	Traffic+ 1000	1490434	データ通信量1TB/月追加	1年
CLOUD-SC-TRAFFIC100	Traffic+ 100	1490433	データ通信量100GB/月追加	1年
CLOUD-SC-TRAFFIC10	Traffic+ 10	1490432	データ通信量10GB/月追加	1年

● 設備側リモートアクセス接続経路とリモートアクセス機器一覧

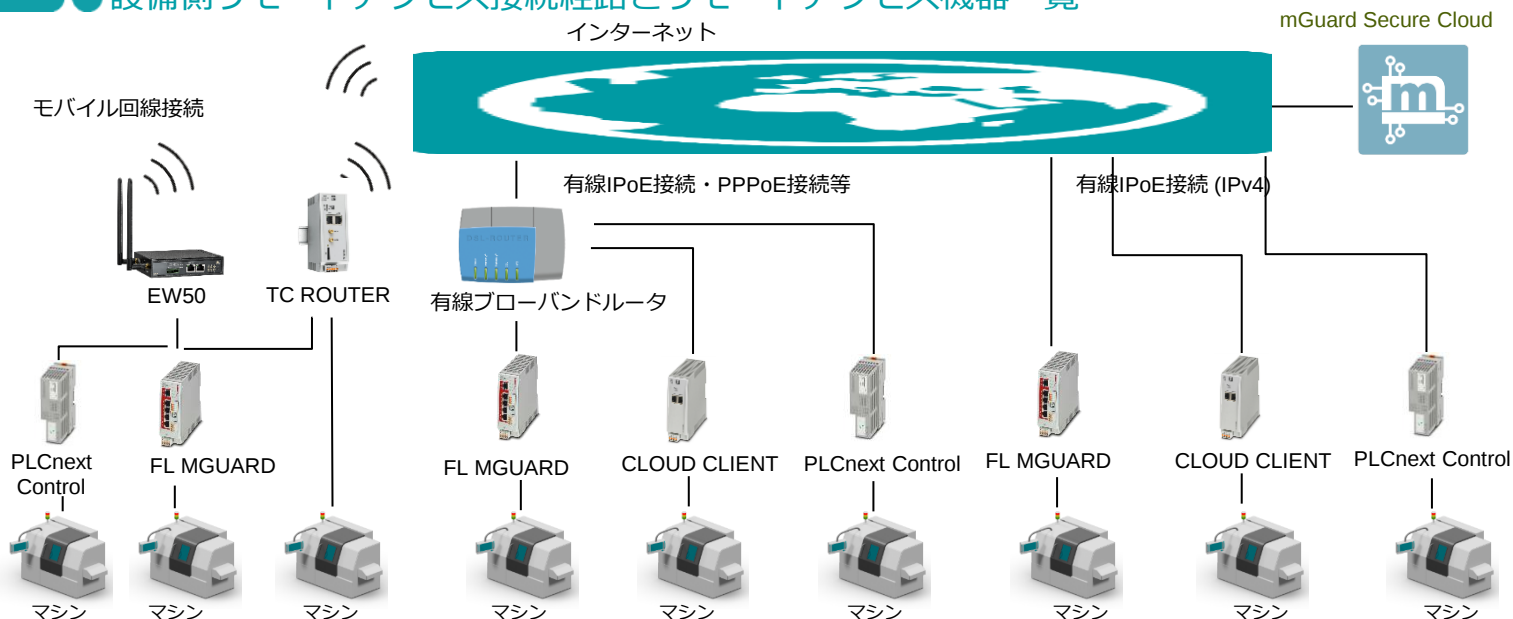

外観 シリーズ	PLCnext Control 	FL MGuard 	CLOUD CLIENT 	TC ROUTER 	EW50 
機能	IT/OT融合コントローラ	セキュリティルータ	mGuard Secure Cloud接続専用ルータ	4G/LTEルータ	4G/LTEルータ
型式 (製品番号)	AXC F 1152 (1151412) AXC F 2152 (2404267) AXC F 3152 (1069208)他	FL MGuard 2102 (1357828) FL MGuard 2105 (1357850) FL MGuard 4302 (1357840) FL MGuard 4305 (1357875) 他	CLOUD CLIENT 1101-TX/TX (1221706)	TC ROUTER 3002T-4G GL (1632697)	EW50-JP (日本) (5880399) EW50-TA (豪州、台湾) (5880393) EW50-EUS (タイ他) (5880392) EW50-VEA (欧州他) (1867810)
インター フェイス	Ethernet x 2 別I/F追加可能	WAN : Ethernet x 1 LAN : Ethernet x 1/4/1/3	WAN : Ethernet x 1 LAN : Ethernet x 1	WAN : 4G LAN : Ethernet x 1	WAN : 4G(+Ethernet) LAN : Ethernet x 1(2)
mSC対応	あり	あり	あり	あり	なし
備考	アプリ mG Secure Cloud Connectorを使用して。 近日新バージョン対応予定		近日発売予定	近日発売予定	mGuard Secure Cloudへ は左記4種類の何れかと 組み合わせて接続



仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
本フライヤーに記載されている会社名、製品名は、各社、各団体の商標もしくは登録商標です。製品の使用上の注意についてはHPよりご確認ください。

フエニックス・コンタクト株式会社

本 社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

東京支店 03-6712-3088 さいたま支店 048-631-3371
東北支店 022-226-8890 北陸支店 076-210-4360
静岡支店 054-202-6324 名古屋支店 052-589-3810
大阪支店 06-6350-2722 京都支店 075-325-5990
広島支店 082-568-1664 福岡支店 092-418-2030

www.phoenixcontact.co.jp

