


リモートアクセス用クラウド


new

mGuard Secure Cloud

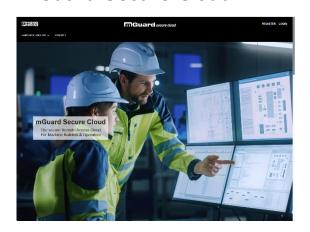

mguard secure cloud

費用対効果に優れたセキュアな遠隔サポート

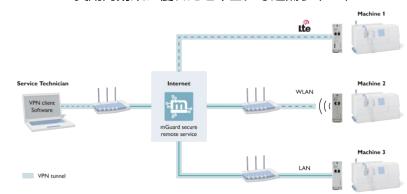

●特長

クラウド上のウィザードでかんたん接続設定

- 設定ウィザードを実行し、生成された設定ファイルを 設備側のmGuard Secure Cloud対応VPN機器(mSC対応機器)
 と監視用クライアント端末に読み込ませるだけ
- START ボタンで監視クライアントから遠隔設備にセキュア なリモートアクセス開始





費用対抗効果に優れている

- クライアント端末側は、オープンな無料クライアントから のアクセス (OpenVPN)、同時2ユーザーアクセス、 計8GB/月まで無料
- 設備側は接続数による従量課金なし(IPSec VPN)

メッシュ構造で高い可用性

■ クラウドはメッシュ構造によって冗長接続され 途中経路のどこかで問題があっても代替経路での接続可能



グローバルで利用可能

- ■世界各地にある設備を世界中から保守可能
- 中国にある設備とのセキュアで安定したVPN通信による 監視を可能にするオプションChina VPN+を用意



セキュリティ機能

- ■2要素認証
- ■役割設定
- ■ユーザーグループ別制限
- ■マシン・サブネット・アクセス制御
- ■パスワードポリシー
- ■設備側のスイッチ操作でVPN接続開始停止 (FL MGUARD使用時)

使い勝手の良さ

- L2, L3プロトコルサポート
- 各種クライアント端末からアクセス可能(Windows, macOS, Linux, iPad, iPhone, Android)
- 接続モニタ、アクセスロギング、トラフィックロギング














●オプションライセンス

品名	別名	品番	概略	ライセンス期間
CLOUD-SC-SC4	Remote Access+	1490439	同時アクセスユーザー1人追加+4GB/月	1年
CLOUD-SC-CHINA+	China VPN+	1490436	中国との安定した接続	1年
CLOUD-SC-TRAFFIC1000	Traffic+ 1000	1490434	データ通信量1TB/月追加	1年
CLOUD-SC-TRAFFIC100	Traffic+ 100	1490433	データ通信量100GB/月追加	1年
CLOUD-SC-TRAFFIC10	Traffic+ 10	1490432	データ通信量10GB/月追加	1年

●設備側リモートアクセス接続経路とリモートアクセス機器一覧

インターネット

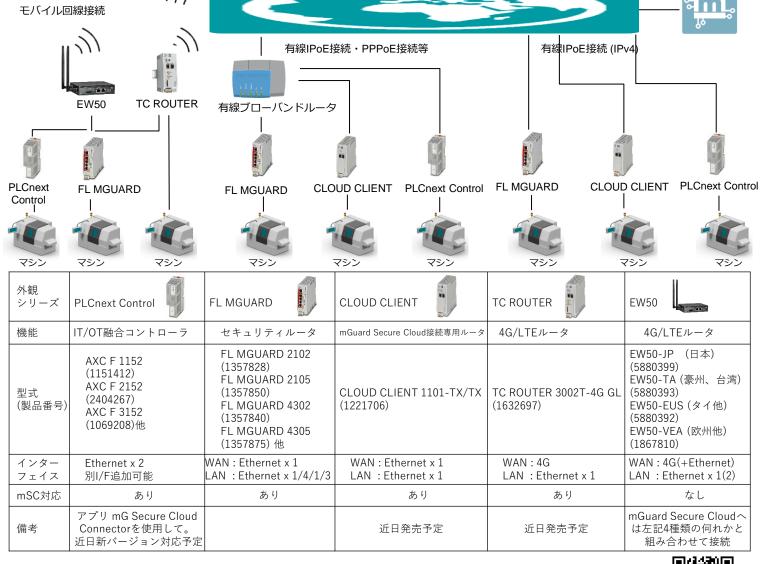

mGuard Secure Cloud

仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 製品の使用上の注意についてはHPよりご確認いただけます。

フエニックス・コンタクト株式会社

本フライヤーに記載されている会社名、製品名は、各社、各団体の商標もしくは登録商標です。

本 社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

東京支店 03-6712-3088 さいたま支店 048-631-3371 東北支店 022-226-8890 北陸支店 076-210-4360 静岡支店 054-202-6324 名古屋支店 052-589-3810 大阪支店 06-6350-2722 京都支店 075-325-5990 広島支店 082-568-1664 福岡支店 092-418-2030

www.phoenixcontact.co.jp

