


産業用タッチパネルモニタ

VL3 FPM

新しい産業用タッチパネル VL3 FPMシリーズ は、産業用機械本体と表示・操作画面を別に、または複数使用する際において、最新デザインのタッチパネルを提供します。DisplayPort、HDMI、VGAといった豊富な入力インターフェースを用意。濡れた状態や手袋をしたままでのスクリーン操作が可能です。

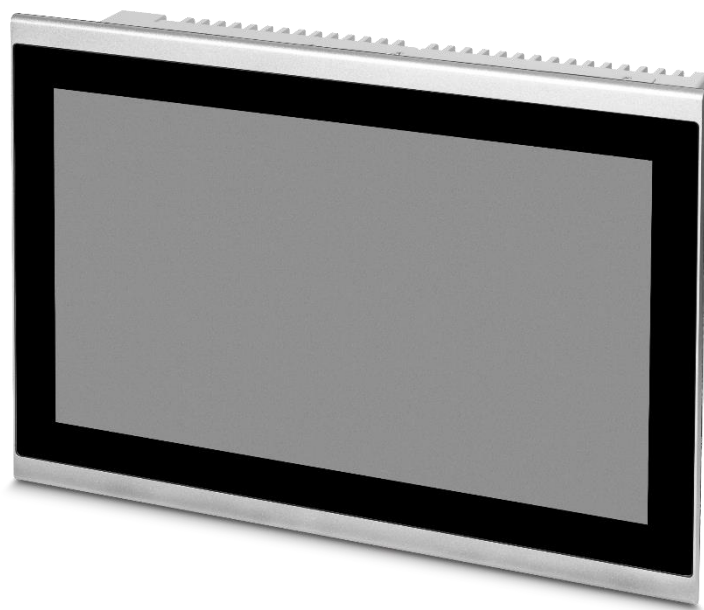

● 特長

① 豊富な画面サイズ

10.1 / 12.1 / 15.6 / 18.5 / 21.5 / 23.8 インチ

お客様の用途・目的・制約に合わせたさまざまな組合せ
スケーラブルな構成が可能

注：10.1 / 12.1 / 23.8 インチモデルは近日発売予定

③ 堅牢なメタル筐体

産業用アプリケーションに適した堅牢かつ高品質な金属筐体

保護等級：IP66 (前面) / IP30 (背面ハウジング)

⑤ 取付け方法

パネル マウントまたは VESA マウントによる柔軟な設置

② マルチタッチPCAPスクリーン

静電容量式 (PCAP) 10 ポイントマルチタッチスクリーン


濡れた状態でも、手袋をしたままでもタッチ操作が可能

④ 豊富な入力インターフェース

 
1 x DisplayPort1

1 x HDMI

1 x VGA

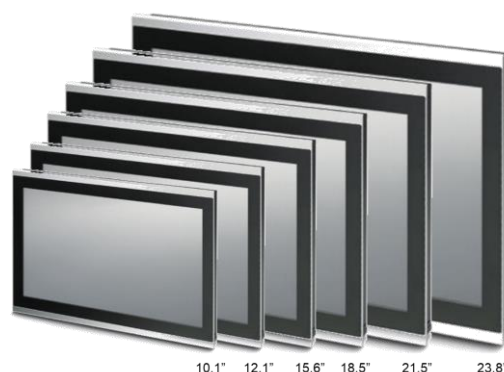

10.1" 12.1" 15.6" 18.5" 21.5" 23.8"

VL3 FPM						
外観	 					
型式	VL3 FPM 101(*1)	VL3 FPM 121(*1)	VL3 FPM 156	VL3 FPM 185	VL3 FPM 215	VL3 FPM 238(*1)
製品番号	1580690	1580720	1580719	1580718	1580715	1580713
表示サイズ[cm/インチ]	26.7 / 10.1"	30.7 / 12.1"	39.6 / 15.6"	47 / 18.5"	54.6 / 21.5"	60.45 / 23.8"
解像度[W × H]	1280 × 800 (WXGA)		1920 × 1080 (Full HD)			
輝度 [cd/m2]	500	500	450	350	400	450
バックライト平均故障時間	50,000					
視野角(左右 / 上下)[°]	85 / 85	88 / 88	85 / 85	89 / 89		
外形寸法(W × H × D)[mm]	263 × 200 × 52	302 × 229 × 52	389 × 273 × 52	465 × 310 × 52	532 × 346 × 52	583 × 377 × 54
パネルカット寸法(W × H)[mm]	252 × 189	292 × 219	388 × 263	455 × 300	522 × 336	571 × 354
重量 [kg]	3.5	4.1	4.2	5.1	9.8	10.5
標準消費電力 [W]	8.6	14.4	23.0	22.1	25.9	27.8
動作温度[°C]	-20 ~ 60					

(*1) 近日発売予定

産業用PC

産業用ボックス型PC VL3 BPC – 1376797

産業用パネル型PC VL3 PPC – 1376798



産業用コンパクトボックス型PC

VL3 UPC – 1459506



産業用コンパクトパネル型PC

VL3 PPCS – 1644121



仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

フエニックス・コンタクト株式会社

本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

東京支店 03-6712-3088 さいたま支店 048-631-3371
 東北支店 022-226-8890 北陸支店 076-210-4360
 静岡支店 054-202-6324 名古屋支店 052-589-3810
 大阪支店 06-6350-2722 京都支店 075-325-5990
 広島支店 082-568-1664 福岡支店 092-418-2030

www.phoenixcontact.co.jp