


TRIO Panel Mount

ハイパワーパネルマウント電源



製品詳細は
こちらから

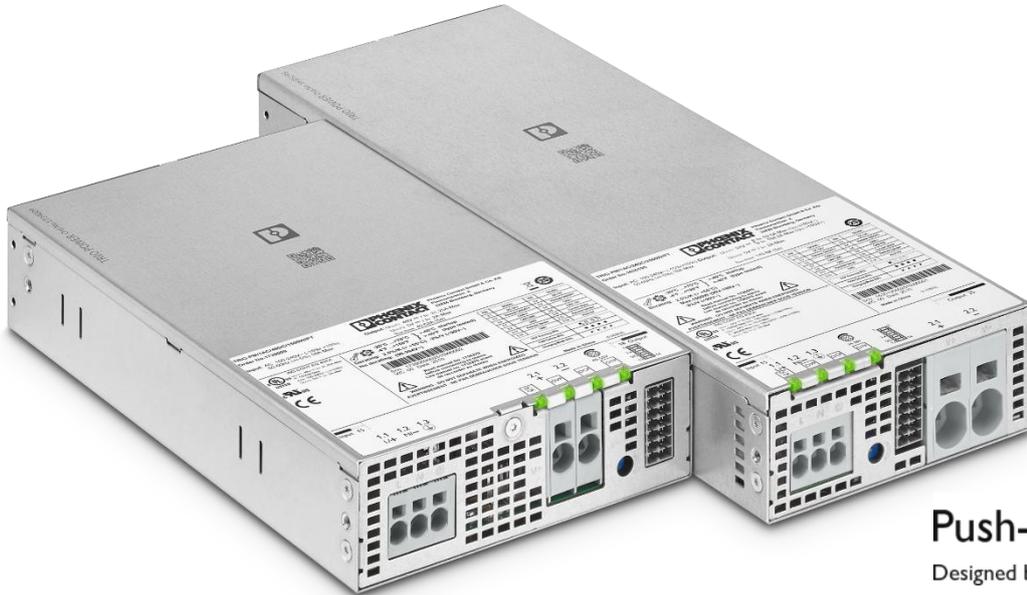

Push-in TechnologyTM
Designed by PHOENIX CONTACT

特長

① 柔軟な取付けとPush-in接続


ラックマウント、側面取り付け、背面取付けと、フレキシブルな取付けが可能。配線はPush-inで簡単接続。



Push-in TechnologyTM
Designed by PHOENIX CONTACT

③ 便利な機能


LED表示、リモートON/OFF、補助電源 5V/2A、CAN通信による監視と設定に対応。信号配線も付属のPush-inコネクタで簡単接続。

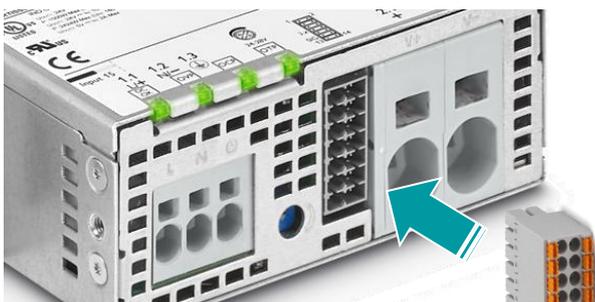

コネクタ(付属品)
DFMC 1,5/ 7-ST-3,5 GY


② パワーブースト

ブースト機能で定格の最大140%(5s)の出力。突入電流に対応。

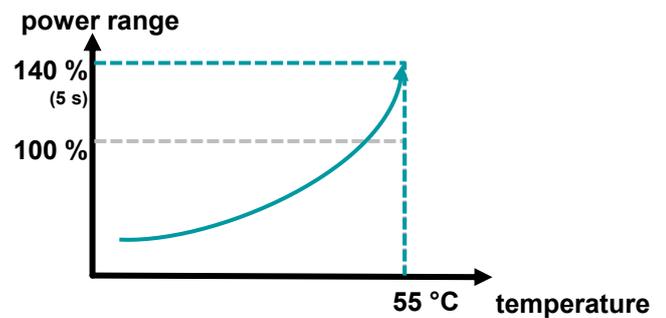


④ 並列接続

内蔵デカップリングダイオードにて並列接続可能。最大10kWに対応。

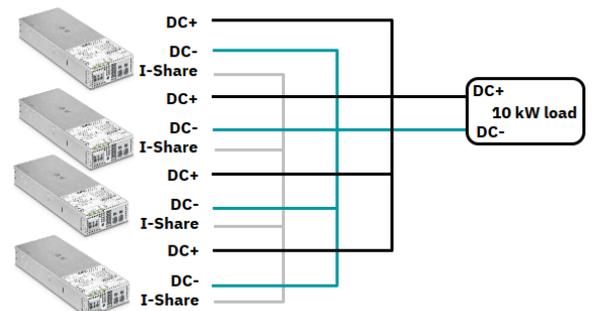

取付け

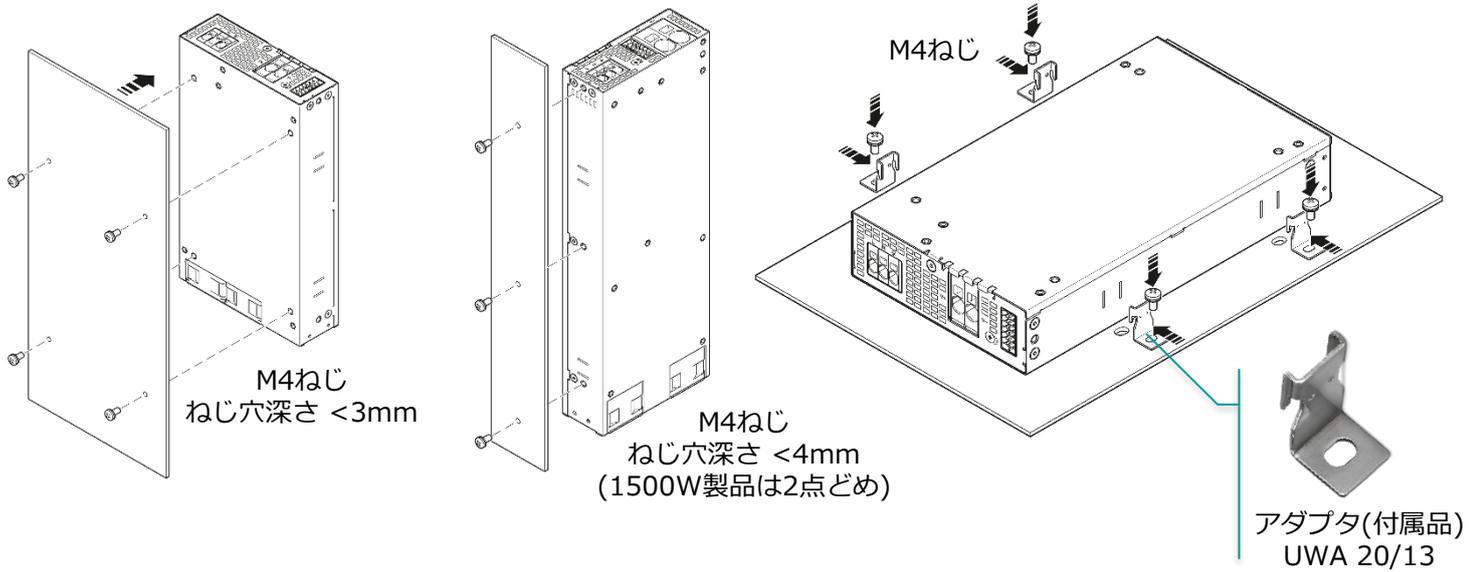

製品一覧

出力電圧/容量	DC 24V/1500W	DC 24V/2500W	DC 48V/1500W	DC 48V/2500W
外観				
製品番号	1635197	1635195	1739009	1738960
製品型式	TRIO-PM/1AC/24DC/ 1500W/PT	TRIO-PM/1AC/24DC/ 2500W/PT	TRIO-PM/1AC/48DC/ 1500W/PT	TRIO-PM/1AC/48DC/ 2500W/PT
入力電圧範囲	AC 85V~264V / 47.5Hz~63Hz			
入力電圧 ディレーティング	< AC 90V : 最大1350W(ブーストなし) < AC 180V : 最大1500W(ブーストなし)			
定格出力電流/ブースト	62.5A/最大81.25A(5s)	104A/最大145.8A(5s)	31.25A/最大40.63A(5s)	52.08A/最大72.92A(5s)
補助電源出力	DC 5V / 2A			
使用周囲温度	-20℃~70℃(>55℃ ディレーティング 2.5%/K)			
ファン推定寿命	Typ. 200,000h / 70,000h(定格出力、高周囲温度、フル回転継続時のファーストケース)			
効率	Typ.91%(AC 120V) Typ.93%(AC 230V)	Typ.91%(AC 120V) Typ.92%(AC 230V)	Typ.92%(AC 120V) Typ.94%(AC 230V)	Typ.91.5%(AC 120V) Typ.94%(AC 230V)
寸法 W x H x D (mm)	128 x 41 x 222	108 x 42 x 306	128 x 41 x 222	108 x 42 x 306



仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
製品の使用上の注意についてはHPよりご確認いただけます。

フェニックス・コンタクト株式会社

本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

東京支店 03-6712-3088 さいたま支店 048-631-3371
東北支店 022-226-8890 北陸支店 076-210-4360
静岡支店 054-202-6324 名古屋支店 052-589-3810
大阪支店 06-6350-2722 京都支店 075-325-5990
広島支店 082-568-1664 福岡支店 092-418-2030

www.phoenixcontact.co.jp

**PHOENIX
CONTACT**